SAI-Y-5S B2-4 2M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M12/M12
注文番号	<u>1783410000</u>
種別	SAI-Y-5S B2-4 2M12
GTIN (EAN)	4032248183340
数量	1 items

SAI-Y-5S B2-4 2M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

(€ 點

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 21.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

	5	コーディング	A-coded
接触表面	Au (ゴールド)	 ハウジング主要材質	PBT
公称電圧	24 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
シールド接続	いいえ	 ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C

接続データ

グループコンセント – プラグインコネク M12ピン	シングルコンセント 1 – プラグインコネ M12ソケット	
9	<u> </u>	
単一コンセント2 – プラグインコネクタ M12ソケット	締付けトルク	M12: 0.8 ~ 1.2 Nm

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12/M12	 接点材質、ソケット	CuSn
接点材質、ピン	CuZn	接触表面	Au (ゴールド)
ハウジング主要材質	PBT	公称電圧	24 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67
	3		M12/M12
接続 2	ねじ	 シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +90 °C	 導体外径	-

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

カタログステータス / 図面 2

SAI-Y-5S B2-4 2M12




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

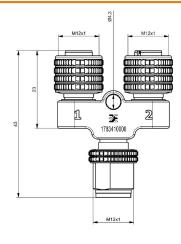


寸法図

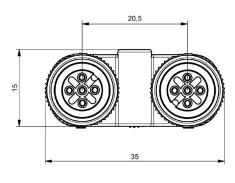

配線図

1. Female M12

2. Female M12

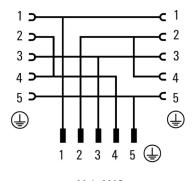

Male M12