


## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ

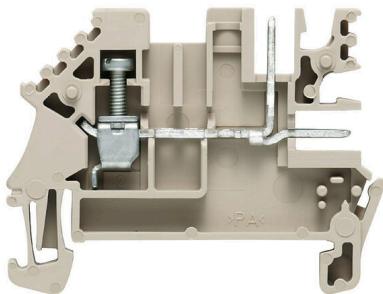

電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および / または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

## 一般注文データ

バージョン	フィードスルー端子台、ねじ接続、ダークページュ、 1.5 mm <sup>2</sup> , 16 A, 250 V, 接続数: 3
注文番号	<a href="#">1784460000</a>
種別	WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08
GTIN (EAN)	4032248197002
数量	100 items

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

## 寸法と重量

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.4567 inch
DIN レールを含む奥行き	37.5 mm	高さ	49 mm
高さ (インチ)	1.9291 inch	幅	5.08 mm
幅 (インチ)	0.2 inch	正味重量	4.62 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0,037 kg CO2 eq.

## CSA評価データ

配線の最大断面 (CSA)	12 AWG	電圧規格C (CSA)	300 V
電流の規格C (CSA)	20 A	証明書番号 (CSA)	200039-1057876
電圧規格B (CSA)	300 V	電流の規格B (CSA)	20 A
電圧規格D (CSA)	600 V	電流の規格D (CSA)	5 A
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG		

## UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	12 AWG	電圧サイズ B (cURus)	300 V
電圧サイズ D (cURus)	600 V	証明書番号 (cURus)	E60693
コンダクタサイズフィールド配線、最小 26 AWG (cURus)		コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG
電流サイズ B (cURus)	20 A	電圧サイズ C (cURus)	300 V
現在のサイズ C (cURus)	20 A	現在のサイズ D (cURus)	5 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 12 AWG (cURus)			

## クランプ可能な導体 (H05V/H07V) 2個、等断面 (定格接続)

接続配線の断面、固定式、2本のクラン 2.5 mm <sup>2</sup> プ可能な配線、最大	接続配線の断面、固定式、2本のクラン 0.5 mm <sup>2</sup> プ可能な配線、最小
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径燃線、2本のクラン可能な配線、最大	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径燃線、2本のクラン可能な配線、最小
配線断面、細径燃線、2本のクラン可能 1.5 mm <sup>2</sup> 付	配線接続断面、細径燃線、2本のクラン 0.5 mm <sup>2</sup> 付可能な配線、最小

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A3	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
接続方向	横向きに	締付けトルク、最大.	0.6 Nm
締付けトルク、最小.	0.4 Nm	被覆剥き長さ	10 mm
接続方式	ねじ接続	接続数	3
クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>
クランプネジ	M 2.5	刃寸法	0.6 x 3.5 mm
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撲線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撲線、最小		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撲線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撲線、最小		配線接続断面、細径撲線、最大	4 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撲線、最小	0.13 mm <sup>2</sup>	接続断面、撲線、最大	4 mm <sup>2</sup>
接続断面、撲線、最小	0.13 mm <sup>2</sup>	DMS電動ドライバーによるトルクレベル 1	
配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.13 mm <sup>2</sup>
接続断面、細径撲線、最小	0.13 mm <sup>2</sup>		

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

導体断面、フレキシブルおよびプラス チックカラー DIN 46228/1、追加接 続、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	接続種別、追加接続	ねじ接続
---	---------------------	-----------	------

## システム仕様

バージョン	プラグイン接続 (1個) - プラグイン接続 (2個) . プ ラグイン交差接続用、コネ クタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	3	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

## 全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
標準	IEC 61984, IEC60947-7-1 に準拠	取り付けレール	TS 35

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格断面	1.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	公称電流	16 A
最大導体電流	16 A	標準	IEC 61984, IEC60947-7-1 に準拠
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.83 mΩ	定格インパルス耐電圧	4 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 W	汚染度	3

**WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**追加の技術データ**

開放側面	右	類似端子数	1
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	嵌合仕様

**分類**


ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

**WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

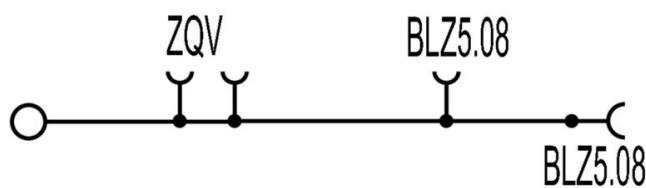

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

種別	WAP WDU1.5/BLZ	バージョン
注文番号	<a href="#">1577330000</a>	端子用エンドプレート、ダークベージュ、高さ: 45.4 mm, 幅: 2.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190127046	V-0, Wemid, 簡合仕様: いいえ
数量	50 ST	
種別	WAP WDU1.5/BLZ/ZA	バージョン
注文番号	<a href="#">1577320000</a>	端子用エンドプレート、ダークベージュ、高さ: 45.4 mm, 幅: 2.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190073770	V-0, Wemid, 簡合仕様: いいえ
数量	50 ST	

## エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1061200000</a>	エンドブラケット、ダークベージュ、TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190030230	°C
数量	50 ST	

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	WBB WDU1.5/BL...	バージョン
注文番号	<a href="#">1068160000</a>	仕切板 (端子), 橙色, 高さ: 45.4 mm, 幅: 5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190117191	
数量	10 ST	
種別	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1068260000</a>	仕切板 (端子), 橙色, 高さ: 45.4 mm, 幅: 5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190015657	
数量	10 ST	

## BLZP 5.08HC/180 SN

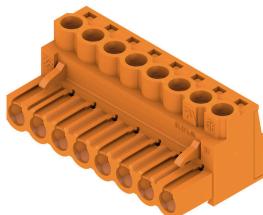

配線を直線 (180°) の接続方向に接続対応の、クランプヨークねじシステム搭載メス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。フランジまたはリリースラッチで固定します。また、プラス/マイナスネジが組込まれたクランプヨークは、電線の誤挿入防止機能を有し、クランプは開いた状態で納入されます。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/04/180 SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1943600000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248617593	
数量	90 ST	
種別	BLZP 5.08HC/06/180 SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1943620000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248617616	
数量	60 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/180 SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1943640000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248617647	
数量	42 ST	

## BLZP 5.08HC/180F SN



配線を直線 (180°) の接続方向に接続対応の、クランプヨークねじシステム搭載メス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。フランジまたはリリースラッチで固定します。また、プラス/マイナスネジが組込まれたクランプヨークは、電線の誤挿入防止機能を有し、クランプは開いた状態で納入されます。HC = 高電流。

## 一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/04/180F SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1944110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248617494	
数量	60 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLZP 5.08HC/06/180F SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1944130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248618712	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	42 ST	
種別	BLZP 5.08HC/08/180F SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1944150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248618736	180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm <sup>2</sup> , 箱
数量	36 ST	

## 空白

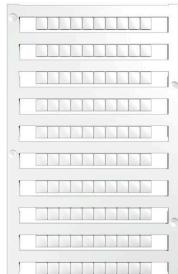

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1000 ST	

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	WS 12/5 MC SDR	バージョン
注文番号	<a href="#">1609870000</a>	WS, 端子マーカー, 12 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmüller, ア
GTIN (EAN)	4008190456641	レン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠
数量	144 ST	

## SchT グループマーカーキャリア



CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT 7 は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

種別	SCHT 7	バージョン
注文番号	<a href="#">0517960000</a>	SCHT, 端子マーカー, 39.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmüller, 白色
数量	20 ST	

## ZGB 旋回可能グループタグホルダー



ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekanfix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。

ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekanfix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

種別	ZGB 15	バージョン
注文番号	<a href="#">1636530000</a>	端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmüller, 白色
数量	20 ST	
種別	ZGB 30	バージョン
注文番号	<a href="#">1611930000</a>	端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmüller, 白色
数量	20 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	ZQV 2.5N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1527690000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118447989	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1527540000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448467	
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/20	バージョン
注文番号	<a href="#">1527720000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 20, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118447972	
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1527570000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448450	
数量	60 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	ZQV 2.5N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1527590000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448443	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 18.1 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 2.5N/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1527620000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 5, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448436	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 23.2 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">1527630000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448429	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 28.3 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">1527640000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448412	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 33.4 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/8	バージョン
注文番号	<a href="#">1527670000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 8, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118448405	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 38.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 2.5N/9	バージョン
注文番号	<a href="#">1527680000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 24 A, 極数: 9, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118447996	(mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 43.6 mm
数量	20 ST	

## BLDF 5.08/180F SN



高性能バスアプリケーション用の強力なデイジーチェーンソリューションは、18.5Aの電流容量で400Vの補助電源供給にも適しています。大きなクランプ容量(最大2.5mmの導体断面積)は、低電圧降下のため、長いバスケーブルや高電流に特に有効です。

特許取得済みのリリースラッチを含む4種のフランジバリエーションにより、使いやすいプラグなしの設計が可能です。

## 一般注文データ

種別	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1065120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817658	
数量	24 ST	
種別	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001000000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817559	
数量	24 ST	
種別	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1065110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817832	
数量	24 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000990000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817474	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLDF 5.08/06/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1065090000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817801	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	28 ST	
種別	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000980000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817375	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	28 ST	
種別	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1065080000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817856	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	32 ST	
種別	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000970000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817337	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	32 ST	
種別	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1059420000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817894	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	40 ST	
種別	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000960000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817344	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	40 ST	
種別	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1012060000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248818037	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	
種別	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000950000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817085	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	48 ST	
種別	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001220000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817955	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	
種別	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000930000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
GTIN (EAN)	4032248817252	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	60 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## BLDF 5.08/180 SN



高性能バスアプリケーション用の強力なディジーチェンソリューションは、18.5Aの電流容量で400Vの補助電源供給にも適しています。大きなクランプ容量(最大2.5mmの導体断面積)は、低電圧降下のため、長いバスケーブルや高電流に特に有効です。  
特許取得の4種類のフランジバリエーションにより、ユーザーフレンドリーなプラグイン構造を実現します。

## 一般注文データ

種別	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817030	
数量	120 ST	
種別	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248818020	
数量	120 ST	
種別	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000870000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817276	
数量	80 ST	
種別	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817726	
数量	80 ST	
種別	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2759190000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4064675007289	
数量	80 ST	
種別	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000880000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817269	
数量	60 ST	
種別	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248818075	
数量	60 ST	
種別	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000890000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817078	
数量	48 ST	
種別	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001180000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248818228	
数量	48 ST	
種別	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000900000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248817412	
数量	40 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001190000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248818174	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	40 ST	
種別	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000910000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248817450	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	32 ST	
種別	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001200000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248817535	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	32 ST	
種別	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000920000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248817092	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	28 ST	
種別	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248817573	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	28 ST	

## BLF 5.08HC/90F SN



数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた独自の実績を誇ります。

BLF 5.08HC ブッシュインバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミュラーの革新的なPUSH INバネ接続システムは、簡単でツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。

汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能するバージョンと同程度の機能を提供します：

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

## 一般注文データ

種別	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1477230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 21, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4050118284546	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	12 ST	
種別	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002270000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 20, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248694433	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	12 ST	
種別	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 19, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248694419	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	12 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002250000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694402	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 17, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694396	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694389	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000360001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690329	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002220000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694372	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002210000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 14, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694365	
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002200000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 13, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694358	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002190000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694341	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000320001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 12, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690282	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002180000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 11, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694334	
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002170000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694327	
数量	30 ST	
種別	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000300001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 10, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248690268	
数量	30 ST	
種別	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002160000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
GTIN (EAN)	4032248694310	
数量	30 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002150000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248694105	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	36 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000280001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248690244	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	36 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002140000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248694099	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	36 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002130000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248694082	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	42 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000260001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248690220	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	42 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002120000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248694075	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	48 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002110000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248694068	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	60 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000240001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248690206	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	60 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002100000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248694051	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	72 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000230001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248690190	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	72 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	バージョン
注文番号	<a href="#">1002090000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248694044	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	90 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000220001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248690183	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	90 ST	箱

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## BLF 5.08HC/90 SN



数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた独自の実績を誇ります。

BLF 5.08HC プッシュインバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミュラーの革新的なPUSH IN バネ接続システムは、簡単でツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。

汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能するバージョンと同程度の機能を提供します：

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

## 一般注文データ

種別	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000030001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248689965	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	180 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001530000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248693337	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	180 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000040001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248689972	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	120 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001540000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4032248693344	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	120 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2766910000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4064675022527	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	120 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">2764380000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 3,
GTIN (EAN)	4064675017332	90°, アクチュエータ付プッシュイン, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000050001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248689989	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	90 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001550000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248693351	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	90 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000060001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248689996	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	72 ST	箱

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001560000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 5,
GTIN (EAN)	4032248693368	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	72 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000070001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248690008	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	60 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001570000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 6,
GTIN (EAN)	4032248693375	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	60 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001580000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 7,
GTIN (EAN)	4032248693382	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	48 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000090001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248690022	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	42 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001590000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 8,
GTIN (EAN)	4032248693399	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	42 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001600000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 9,
GTIN (EAN)	4032248693405	90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
数量	36 ST	箱
種別	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000110001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690046	10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	36 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001610000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693412	10, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	36 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000120001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690060	11, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	30 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001620000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693429	11, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	30 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000130001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248690084	12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	30 ST	mm <sup>2</sup> , 箱
種別	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001630000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693436	12, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 3.31
数量	30 ST	mm <sup>2</sup> , 箱

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000140001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 13, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248690091	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">10011640000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 13, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248693443	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000150001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 14, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248690107	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">10011650000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 14, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248693450	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">10011660000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248693467	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	24 ST	
種別	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000170001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248690121	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">10011670000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 16, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248693474	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000180001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 17, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248690138	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">10011680000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 17, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248693481	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000190001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248690145	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">10011690000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 18, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248693498	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1000200001</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 19, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248690152	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	18 ST	
種別	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">10011700000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 19, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
GTIN (EAN)	4032248693504	mm <sup>2</sup> , 箱
数量	18 ST	

## WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

種別	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1001710000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4032248693511	20, 90°, アクチュエータ付ブッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31
数量	18 ST	mm <sup>2</sup> , 箱