

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<u>1786800000</u>
種別	HDC 64D TSBO 1M25G
GTIN (EAN)	4032248204045
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

-60	="
<i>1</i> =K	=:::

MAMID承認件数

(EcAL us

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

寸法と重量

高さ	76 mm	高さ(インチ)	2.9921 inch
幅	55 mm	 幅(インチ)	2.1654 inch
正味重量	367.84 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su	
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-	Odda3647412f
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	 汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部 / 底部 / 蓋	上部	
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1	

作成日 06.11.2025 03:05:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラ グハウジング	ロックシステム設計	上部のサイドロッククラン プ
設計	高	 設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	内付スレッド	M 25
色(RAL)	RAL 7035	BG	8
Moduplug®に最適	はい		
一般データ			
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性		
寸法			
ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	76 mm
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

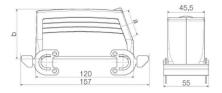



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジ ングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B SDBO 2PG21G	バージョン	
注文番号	<u>1662180000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー	
GTIN (EAN)	4008190418700	スハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, カバー付き, ケーブ	
数量	1 ST	ル取り入れ口サイズ: PG 21	
種別	HDC 64D SDBO 1PG29G	バージョン	
注文番号	<u>1662280000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー	
GTIN (EAN)	4008190418809	スハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, カバー付き, ケーブル	
数量	1 ST	取り入れ口サイズ: PG 29	
種別	HDC 64D SDBO 2M32G	バージョン	
種別 注文番号	HDC 64D SDBO 2M32G 1786920000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー	
注文番号	1786920000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー	
注文番号 GTIN (EAN)	1786920000 4032248204168	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, カバー付き, ケーブル	
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1786920000 4032248204168 1 ST	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32	
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1786920000 4032248204168 1 ST HDC 64D SDBO 1M32G	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32	
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	1786920000 4032248204168 1 ST HDC 64D SDBO 1M32G 1904400000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー	

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC 24B ADBO	バージョン	
注文番号	<u>1213300000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁	
GTIN (EAN)	4008190871147	ハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, カバー付き	
数量	1 ST		
種別	HDC 24B ABO	バージョン	
種別 注文番号	HDC 24B ABO 1967910000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁	
	1.2.2.2.2.2		