

**HDC 40D TSBU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	<a href="#">1787010000</a>
種別	HDC 40D TSBU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248204250
数量	1 items

## HDC 40D TSBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E92202

## 寸法と重量

深さ	93.3 mm	奥行き (インチ)	3.6732 inch
高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.9921 inch
幅	57.8 mm	幅 (インチ)	2.2756 inch
正味重量	262 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスマッision油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0

**HDC 40D TSBU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	高
設置サイズ	6	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	M 25
色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

**一般データ**

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

**寸法**

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	93.3 mm	ハウジングBの高さ	76 mm

**分類**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 40D TSBU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

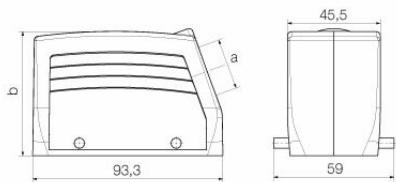

**HDC 40D TSBU 1M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****カバー**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

種別	HDC 16B DMDQ 2QB	バージョン
注文番号	<a href="#">1665270000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4008190421977	
数量	1 ST	入れ口サイズ: none

**カップリングフード**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

種別	HDC 16B KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657270000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410322	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657310000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190410360	
数量	1 ST	

**HDC 40D TSBU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ**

種別	HDC 40D KBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787190000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップ
GTIN (EAN)	4032248204533	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 40D KBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787200000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップ
GTIN (EAN)	4032248204540	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 40D KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1967670000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップ
GTIN (EAN)	4032248670178	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D KBU 2M32G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2545510000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップ
GTIN (EAN)	4050118558333	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D KBU 1M25G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2559890000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップ
GTIN (EAN)	4050118676440	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D KBU 1M32G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2559900000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップ
GTIN (EAN)	4050118673265	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29

**隔壁ハウジング**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めができるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

種別	HDC 16B ABU	バージョン
注文番号	<a href="#">1208600000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190881351	ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	
種別	HDC 16B ABU N	バージョン
注文番号	<a href="#">2488590000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541526	ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	

**HDC 40D TSBU 1M25G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ベースハウジング**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

**一般注文データ**

種別	HDC 16B SBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656720000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409739	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656730000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409746	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656810000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409821	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656830000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190409845	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656840000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190409852	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787110000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204458	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787120000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204465	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788240000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205776	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1899980000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248520718	
数量	1 ST	

**HDC 40D TSBU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

種別	HDC 40D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902970000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248592951	サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902990000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248592968	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 1M25G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560740000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4050118673234	
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1PG29G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560770000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118893595	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560930000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4050118673531	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 1PG21G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560940000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4050118676716	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2PG21G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2560950000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118676921	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2561020000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118676914	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1M32G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2561030000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118676464	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M32G N	バージョン
注文番号	<a href="#">2561040000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118676457	サイズ: PG 21
数量	1 ST	