

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロックク ランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口 サイズ: M 25
注文番号	<u>1787540000</u>
種別	HDC 16D SDLU 2M25G
GTIN (EAN)	4032248204885
数量	1 items

1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

## 承認

MAMID承認件数 ( C C SUS US

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cURus)	E92202	

## 寸法と重量

高さ	92 mm	高さ(インチ)	3.622 inch
幅	92.5 mm	幅(インチ)	3.6417 inch
取付寸法 - 高さ	45 mm	取付寸法 – 幅	70 mm
正味重量	322.96 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC		Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
耐薬品性	物質	アセトン		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	掘削油		
	耐薬品性			
	物質	ディーゼル		
	耐薬品性	耐性		
	物質	エチルアルコール		
	耐薬品性	耐性		
	物質	トランスミッション油		
	耐薬品性	耐性		
	物質	作動油		
	耐薬品性	耐性		
	物質	冷却剤		
	耐薬品性	耐性		
	物質	石油ベンジン		
	耐薬品性	耐性		
	物質	 汗		
	耐薬品性			
	物質	高級ガソリン		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	水		
	耐薬品性			
	物質	紫外線		
	耐薬品性	不安定		
	物質	オゾン		
	耐薬品性	不安定		

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部 / 底部 / 蓋	下部	
カバー	カバー付き	締付けトルク	1.2 Nm	

作成日 05.11.2025 06:37:26 MEZ



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	2
カバー設計	 カバー付き	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下	設計	 高
	側		
設置サイズ	3	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 25
色(RAL)	RAL 7035	BG	3
Moduplug®に最適	はい		
一般データ			
締付けトルク	1.2 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
保護等級注記	保護カバー付きの場合の保 護等級:IP 65	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性		
寸法			
穴ピッチ長 A2	70 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	43 mm	幅の基準C1	54.5 mm
ハウジングの全長	60 mm	ハウジングBの高さ	74 mm
基準B1の高さ	5 mm		
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

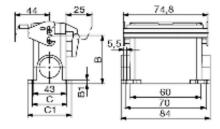



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

拟/工人	, ,	
種別	HDC 06B TOLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<u>1652640000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402716	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 16D TOLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<u>1652680000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402754	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 16D TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<u>1652700000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402778	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 06B TOLU 1PG13G	バージョン
注文番号	<u>1670500000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190431587	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 13.5
種別	HDC 16D TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	<u>1787490000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204830	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケープル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 16D TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1787500000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204847	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 06B TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1788110000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205554	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 06B TOLU 1M20G	バージョン
注文番号	1788120000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205561	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

#### 一般注文データ

拟/工人	, ,	
種別	HDC 06B TSLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<u>1652520000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 側面
GTIN (EAN)	4008190402594	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 16D TSLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<u>1652560000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 側面
GTIN (EAN)	4008190402631	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 16D TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<u>1652580000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 側面
GTIN (EAN)	4008190402655	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 06B TSLU 1PG13G	バージョン
注文番号	<u>1670530000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 側面
GTIN (EAN)	4008190431617	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 13.5
種別	HDC 16D TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	<u>1787470000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 側面
GTIN (EAN)	4032248204816	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 16D TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1787480000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 側面
GTIN (EAN)	4032248204823	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 06B TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1788090000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 側面
GTIN (EAN)	4032248205530	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 06B TSLU 1M20G	バージョン
注文番号	<u>1788100000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205547	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20