

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	1787740000
種別	HDC 10B KLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248205080
数量	1 items

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

高さ	55 mm	高さ (インチ)	2.1654 inch
幅	72.4 mm	幅 (インチ)	2.8504 inch
正味重量	198 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

耐薬品性	物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性	
物質	掘削油	
耐薬品性	耐性	
物質	ディーゼル	
耐薬品性	耐性	
物質	エチルアルコール	
耐薬品性	耐性	
物質	トランスマッision油	
耐薬品性	耐性	
物質	作動油	
耐薬品性	耐性	
物質	冷却剤	
耐薬品性	耐性	
物質	石油ベンジン	
耐薬品性	耐性	
物質	汗	
耐薬品性	耐性	
物質	高級ガソリン	
耐薬品性	条件付き耐性	
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 20	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	1

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
設置サイズ	4
種別	カップリング拡張パート
シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035
Moduplug®に最適	いいえ

ハウジング設計	カップリングハウジング
設計	標準
ケーブル導入口	スレッド付き
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
内付スレッド	M 20
BG	4

一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP65, 勘合状態
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

表面仕上	粉体塗装
EMC ハウジング	いいえ

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き
ハウジングの全長	73 mm

幅ハウジングC	43 mm
ハウジングBの高さ	55 mm

分類

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02


ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

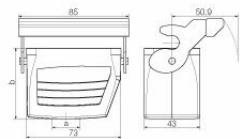

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B TOLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1655320000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190408329	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 24D TOLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1655360000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190408367	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24D TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1655380000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190408381	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 24D TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	1787330000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204670	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24D TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	1787340000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204687	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	1787620000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204960	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25

HDC 10B KLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B TSLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1655210000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190408213	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 24D TSLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1655250000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190408251	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24D TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1655270000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190408275	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 24D TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	1787270000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204618	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24D TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	1787280000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204625	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 10B TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	1787580000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204922	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25