

## HDC 24B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勤合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">1787850000</a>
種別	HDC 24B TOLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248205295
数量	1 items

## HDC 24B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

高さ	61 mm	高さ (インチ)	2.4016 inch
幅	46 mm	幅 (インチ)	1.811 inch
正味重量	268 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	1

## HDC 24B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
Moduplug®に最適	いいえ		

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	63 mm

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B TOLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

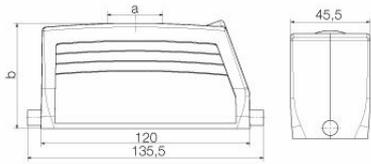

## HDC 24B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 24B SDLU 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1214500000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190153021	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SLU 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1662720000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190419240	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SDLU 2PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1663040000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190419561	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786900000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204144	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786910000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204151	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SDLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786940000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204182	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SDLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1786950000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204199	
数量	1 ST	

## HDC 24B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M32 - MS 68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772240000</a>	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4032248129898	
数量	10 ST	
種別	VG M32 - K 68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772320000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
GTIN (EAN)	4032248129980	
数量	20 ST	

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。  
巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。  
ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。  
レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。  
ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 24B SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787880000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205325	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SDLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787900000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205349	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SDLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1901480000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248521364	
数量	1 ST	

## HDC 24B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 24B SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1901560000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248521395	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SDLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904430000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248585106	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SDLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904440000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248585212	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904480000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248585090	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1904490000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248585618	
数量	1 ST	

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 24B ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1213900000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4008190176303	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B ADLU	バージョン
注文番号	<a href="#">1214300000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4008190083090	
数量	1 ST	

## HDC 24B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 24B KLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1968340000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4032248689378	
数量	1 ST	り入れ口サイズ: M 25