

HDC 32A SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
注文番号	1788040000
種別	HDC 32A SBU 2M25G
GTIN (EAN)	4032248205486
数量	1 items

HDC 32A SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	106 mm	奥行き (インチ)	4.1732 inch
高さ	75 mm	高さ (インチ)	2.9527 inch
幅	64 mm	幅 (インチ)	2.5197 inch
取付寸法 - 高さ	46 mm	取付寸法 - 幅	92 mm
正味重量	462 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 捜削油
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル
	耐薬品性 耐性
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッision油
	耐薬品性 耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 耐性
	物質 冷却剤
	耐薬品性 耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 耐性
	物質 汗
	耐薬品性 耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 不安定
	物質 オゾン
	耐薬品性 不安定

HDC 32A SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**バージョン**

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締付けトルク	1.2 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	2
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	標準	設置サイズ	7
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	ベースハウジング
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
内付スレッド	M 25	色 (RAL)	RAL 7035
BG	7	Moduplug®に最適	いいえ

一般データ

締付けトルク	1.2 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

寸法

穴ピッチ長 A2	92 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	56 mm	幅の基準C1	64 mm
ハウジングの全長	82 mm	ハウジングBの高さ	75 mm
基準B1の高さ	5 mm		

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 32A SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

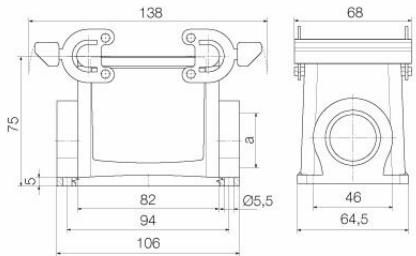

HDC 32A SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**フード、上部ケーブルエントリ**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32A TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1665790000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190422813	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 32A TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1665810000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190422837	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 32A TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787990000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205431	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32

フード、横側ケーブルエントリ

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 32A SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	HDC 32A TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1665670000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190422691	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 32A TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1665690000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190422714	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 32A TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	1787950000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205394	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 32A TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205400	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	

カバー

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32A DODQ 4BO	バージョン
注文番号	1665920000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4008190422950	
数量	1 ST	