

## HDC 32A SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">1788050000</a>
種別	HDC 32A SDBO 2M32G
GTIN (EAN)	4032248205493
数量	1 items

## HDC 32A SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E92202

## 寸法と重量

高さ	97 mm	高さ (インチ)	3.8189 inch
幅	89.2 mm	幅 (インチ)	3.5118 inch
取付寸法 - 高さ	46 mm	取付寸法 - 幅	92 mm
正味重量	444 g		

## 温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスマッision油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ カバー	M 32 カバーなし	上部 / 底部 / 蓋 締付けトルク	下部 1.2 Nm
---------------------	---------------	-----------------------	--------------

## HDC 32A SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	2
カバー設計	カバー付き	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	7	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 7035	BG	7
Moduplug®に最適	いいえ		

## 一般データ

締付けトルク	1.2 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
保護等級注記	本バージョンでのカバーの保護等級 : IP20	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

## 寸法

穴ピッチ長 A2	92 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	56 mm	幅の基準C1	64.5 mm
ハウジングの全長	82 mm	ハウジングBの高さ	75 mm
基準B1の高さ	5 mm		

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 32A SDBO 2M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

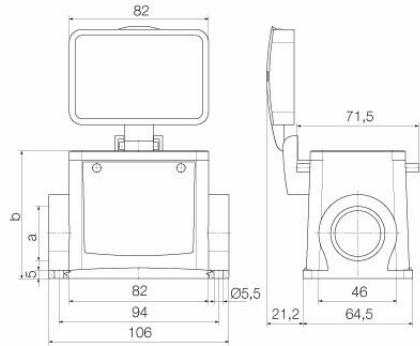

## HDC 32A SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32A TOBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665790000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190422813	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 32A TOBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665810000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190422837	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 32A TOBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787990000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205431	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## HDC 32A SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	HDC 32A TSBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665670000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190422691	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 32A TSBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1665690000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190422714	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 32A TSBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787950000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205394	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 32A TSBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787960000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205400	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 32A DODQ 4BO	バージョン
注文番号	<a href="#">1665920000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 7, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4008190422950	
数量	1 ST	