

HDC 16B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 注文番号 | 1788230000 |
| 種別 | HDC 16B TOLU 1M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248205769 |
| 数量 | 1 items |

HDC 16B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 61 mm | 高さ (インチ) | 2.4016 inch |
| 幅 | 45.5 mm | 幅 (インチ) | 1.7913 inch |
| 正味重量 | 220 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 耐薬品性 | |
| 物質 | アセトン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 掘削油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | ディーゼル |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | エチルアルコール |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | トランスマッision油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 作動油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 冷却剤 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 汗 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 紫外線 |
| 耐薬品性 | 不安定 |
| 物質 | オゾン |
| 耐薬品性 | 不安定 |

バージョン

| | | | |
|--------------|-------|--------------|----|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 | 上部 / 底部 / 蓋 | 上部 |
| カバー | カバーなし | 上部ケーブル取り入れ口数 | 1 |

HDC 16B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------------|
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0 | ハウジング設計 | 上部ケーブル導入口, プラグハウジング |
| ロックシステム設計 | エンドロッククランプ、下側 | 設計 | 標準 |
| 設置サイズ | 6 | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 種別 | プラグ | クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ |
| シーリング | シーリング無し | 内付スレッド | M 25 |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Moduplug®に最適 | いいえ | | |

一般データ

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|------|
| ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム | 表面仕上 | 粉体塗装 |
| 保護度合い | IP65, 勘合状態 | EMC ハウジング | いいえ |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 | | |

寸法

| | | | |
|----------|---------|-----------|-------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 幅ハウジングC | 43 mm |
| ハウジングの全長 | 93.3 mm | ハウジングBの高さ | 61 mm |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 16B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

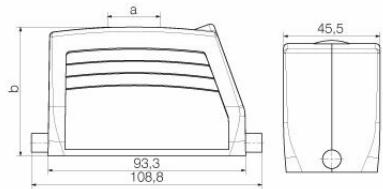

HDC 16B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 16B SDSL 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1415810000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118217230 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16B SLU 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1658110000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190411169 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16B SLU 2PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1658120000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190411176 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16B SDSL 1PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1658320000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190411374 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16B SDSL 2PG21G | バージョン |
| 注文番号 | 1658330000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190411381 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 40D SDSL 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1658410000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190411459 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 40D SDSL 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1787170000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204519 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 40D SDSL 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787180000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204526 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16B SLU 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788250000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205783 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC 16B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 16B SSDLU 2M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788270000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205806 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 40D SLU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1804660000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248267606 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC HB16 SDVL 2XM25 SET | バージョン |
| 注文番号 | 1822020000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: , 保護度合い: IP65 (電源接続時) |
| GTIN (EAN) | 4032248322824 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC HBD40 SDVL 2XM32 SET | バージョン |
| 注文番号 | 1822150000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: , 保護度合い: IP65 (電源接続時) |
| GTIN (EAN) | 4032248322954 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 16B SLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1900170000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248520800 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 40D SSDLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1903070000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248592975 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 40D SLU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1903080000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248592982 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 40D SLU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1903110000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248590117 | |
| 数量 | 1 ST | |

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 16B TOLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 16B ALU | バージョン |
| 注文番号 | 1209700000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190000134 | ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口 |
| 数量 | 1 ST | サイズ: none |
| 種別 | HDC 16B ADLU | バージョン |
| 注文番号 | 1210100000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190050924 | ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: none |

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 40D KLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1787220000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップ |
| GTIN (EAN) | 4032248204564 | プリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, ケーブル取り |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: M 25 |
| 種別 | HDC 16B KLU 1M25G | バージョン |
| 注文番号 | 1788290000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップ |
| GTIN (EAN) | 4032248205820 | プリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: M 25 |