

HDC 32B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	1788420000
種別	HDC 32B TSLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248205950
数量	1 items

HDC 32B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	108.5 mm	奥行き (インチ)	4.2716 inch
高さ	79 mm	高さ (インチ)	3.1102 inch
幅	82.5 mm	幅 (インチ)	3.248 inch
正味重量	345.84 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	締付けトルク	2 Nm

作成日 19.03.2026 01:51:14 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC 32B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
設計	標準	設置サイズ	10
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	シーリング	シーリング無し
内付スレッド	M 32	色 (RAL)	RAL 7035
BG	10	Moduplug®に最適	はい

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	82.5 mm
ハウジングの全長	94 mm	ハウジングBの高さ	79 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 32B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

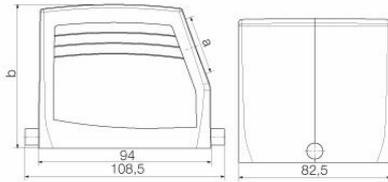

HDC 32B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32B SLU 2M32G	バージョン
注文番号	1788470000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248206001	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 32B SDLU 2M32G	バージョン
注文番号	1788490000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248206025	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 32B SDLU 1M32G	バージョン
注文番号	1902650000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248585656	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 32B SLU 1M32G	バージョン
注文番号	1902670000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248585663	ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 32B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC 32B ALU	バージョン
注文番号	1219500000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロックランプ、下側, 標準
GTIN (EAN)	4008190011826	
数量	1 ST	
種別	HDC 32B ADLU	バージョン
注文番号	1219800000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロックランプ、下側, 標準, カバー付き
GTIN (EAN)	4008190111090	
数量	1 ST	

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32B KLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788500000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248206032	カップリングハウジング, エンドロックランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M32 - MS 68	バージョン
注文番号	1772240000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4032248129898	IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ
数量	10 ST	

HDC 32B TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VG M32 - K 68	バージョン
注文番号	1772320000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグラウンド), ケーブルグラウンド, ス
GTIN (EAN)	4032248129980	トレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6