

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| 注文番号 | 1788550000 |
| 種別 | HDC 48A TSLU 1M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248206087 |
| 数量 | 1 items |

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (cURus) | E92202 |

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 79 mm | 高さ (インチ) | 3.1102 inch |
| 幅 | 82.5 mm | 幅 (インチ) | 3.248 inch |
| 正味重量 | 410 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 耐薬品性 | |
| 物質 | アセトン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 掘削油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | ディーゼル |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | エチルアルコール |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | トランスマッision油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 作動油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 冷却剤 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 汗 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 紫外線 |
| 耐薬品性 | 不安定 |
| 物質 | オゾン |
| 耐薬品性 | 不安定 |

バージョン

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|------------|
| ケーブル取り入れ口サイズ カバー | M 32 カバーなし | 上部 / 底部 / 蓋 締付けトルク | 上部 2 Nm |
|---------------------|---------------|-----------------------|------------|

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| ハウジング設計 | 側面ケーブル導入口, プラグハウジング | ロックシステム設計 | エンドロッククランプ、下側 |
| 設計 | 標準 | 設置サイズ | 9 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 種別 | プラグ |
| クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ | 内付スレッド | M 32 |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 9 |
| Moduplug®に最適 | いいえ | | |

一般データ

| | | | |
|-----------|------|-----------|---------------|
| 締付けトルク | 2 Nm | ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
| EMC ハウジング | いいえ | ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 |

寸法

| | | | |
|----------|--------|-----------|---------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 幅ハウジングC | 82.5 mm |
| ハウジングの全長 | 94 mm | ハウジングBの高さ | 78 mm |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

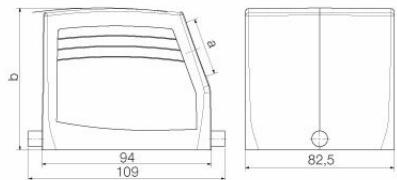

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ベースハウジング**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 48A SLU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1666770000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4008190423889 | |
| 数量 | 1 ST | 口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 48A SDLU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1666810000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190423926 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 48A SLU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1788570000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4032248206100 | |
| 数量 | 1 ST | 口サイズ: M 32 |

隔壁ハウジング

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 48A ALU | バージョン |
| 注文番号 | 1666740000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190423858 | ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口 |
| 数量 | 1 ST | サイズ: none |
| 種別 | HDC 48A ADLU | バージョン |
| 注文番号 | 1666750000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190423865 | ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: none |