

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勤合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| 注文番号 | 1788550000 |
| 種別 | HDC 48A TSLU 1M32G |
| GTIN (EAN) | 4032248206087 |
| 数量 | 1 items |

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 79 mm | 高さ (インチ) | 3.1102 inch |
| 幅 | 82.5 mm | 幅 (インチ) | 3.248 inch |
| 正味重量 | 410 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

| | |
|------|------------|
| 物質 | アセトン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 掘削油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | ディーゼル |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | エチルアルコール |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 作動油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 冷却剤 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 汗 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 紫外線 |
| 耐薬品性 | 不安定 |
| 物質 | オゾン |
| 耐薬品性 | 不安定 |

バージョン

| | | | |
|--------------|-------|-------------|------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 32 | 上部 / 底部 / 蓋 | 上部 |
| カバー | カバーなし | 締め付けトルク | 2 Nm |

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| ハウジング設計 | 側面ケーブル導入口, プラグハウジング | ロックシステム設計 | エンドロッククランプ、下側 |
| 設計 | 標準 | 設置サイズ | 9 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 種別 | プラグ |
| クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ | シーリング | シーリング無し |
| 内付スレッド | M 32 | 色 (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 9 | Moduplug®に最適 | いいえ |

一般データ

| | | | |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

寸法

| | | | |
|----------|--------|-----------|---------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 幅ハウジングC | 82.5 mm |
| ハウジングの全長 | 94 mm | ハウジングBの高さ | 78 mm |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

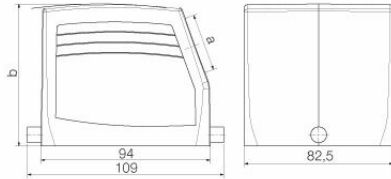

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 48A SLU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1666770000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4008190423889 | 口サイズ: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 48A SDLU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1666810000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190423926 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 48A SLU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1788570000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4032248206100 | 口サイズ: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 48A TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 48A ALU | バージョン |
| 注文番号 | 1666740000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190423858 | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口 |
| 数量 | 1 ST | サイズ: none |
| 種別 | HDC 48A ADLU | バージョン |
| 注文番号 | 1666750000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 9, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190423865 | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル |
| 数量 | 1 ST | 取り入れ口サイズ: none |