

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M12 分電器は、さまざまなバージョンでご利用いただけます。4、6、または8個のM12 スロットは、4極または5極形状です。グループコンセントは、固定ケーブルバージョン、ユーザーが接続するフードバージョン、またはM23で設計されています。また、特別バージョンも利用できます。たとえば、接続種別に応じて1対1の分電器を使用したり、防爆エリアゾーン1に対する認可取得の分電器を使用したりできます。

一般注文データ

バージョン	フードバージョン, 30 V, , LED: いいえ, LEDイニシエータ: , 配線タイプ: , 1 m
注文番号	1791460100
種別	SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 1M
GTIN (EAN)	4050118312140
数量	1 items

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	59.2 mm	奥行き (インチ)	2.3307 inch
高さ	32.5 mm	高さ (インチ)	1.2795 inch
正味重量	0.1 g		

温度

動作温度 -20 - 80°C

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1

接続データ

ケーブルグランド M 20 分電器出力部 フードバージョン

一般的な技術データ

保護度合い	IP68	極数	5
汚染度	3	LED	いいえ

技術データケーブル

極数	5	シースカラー	黒色
外径	9.7 mm	シールド仕様	いいえ
ハロゲン	いいえ	曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
曲げサイクル	2 Mio	配線断面 (印刷/オンライン)	16 x 0.34 mm ² + 3 x 1.0 mm ²
シース材料	PUR	カラーコーディング	白色, 緑色, 黄色, グレー, ピンク, 赤色, 茶色, 黒色, パイオレット, グレー/ピンク, 赤色/青色, 白色/緑色, 白色/黄色, 黄色/茶色, 白色/グレー, グレー/茶色, 青色, 緑色/黄色
ケーブル長	1 m	ケーブルキャリアに最適	はい

材料データ

ハウジング主要材質	Pocan	ディストリビュータ素材	プラスチック
ハウジング色	グレー, RAL 7032	接点材質	CuZn
接触表面	金メッキ	接点支持素材	PBT (UL 94 V0)

電気データ

定格電圧、最小	10 V	定格電圧、最大	30 V
スロット当たりの最大電流容量	4 A	合計電流	10 A

分類

ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 14.0	27-44-01-08

作成日 05.07.2026 08:49:23 MEZ

カタログステータス / 図面

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-01-08


SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

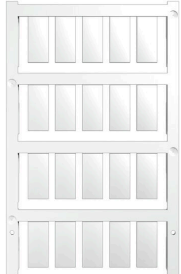

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/20 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609940000	ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190203528	
数量	200 ST	