

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M12 分電器は、さまざまなバージョンでご利用いただけます。4、6、または8個のM12 スロットは、4極または5極形状です。グループコンセントは、固定ケーブルバージョン、ユーザーが接続するフードバージョン、またはM23で設計されています。また、特別バージョンも利用できます。たとえば、接続種別に応じて1対1の分電器を使用したり、防爆エリアゾーン1に対する認可取得の分電器を使用したりできます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | フードバージョン, 30 V, , LED: いいえ, LEDイニシエータ: , 配線タイプ: , 10 m |
| 注文番号 | 1791461000 |
| 種別 | SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M |
| GTIN (EAN) | 4050118312133 |
| 数量 | 1 items |

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 59.2 mm | 奥行き (インチ) | 2.3307 inch |
| 高さ | 32.5 mm | 高さ (インチ) | 1.2795 inch |
| 正味重量 | 0.1 g | | |

温度

動作温度 -20 - 80°C

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC Lead 7439-92-1

接続データ

ケーブルグランド M 20 分電器出力部 フードバージョン

一般的な技術データ

| | | | |
|-------|------|-----|-----|
| 保護度合い | IP68 | 極数 | 5 |
| 汚染度 | 3 | LED | いいえ |

技術データケーブル

| | | | |
|--------|--------|-----------------|--|
| 極数 | 5 | シースカラー | 黒色 |
| 外径 | 9.7 mm | シールド仕様 | いいえ |
| ハロゲン | いいえ | 曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 |
| 曲げサイクル | 2 Mio | 配線断面 (印刷/オンライン) | 16 x 0.34 mm ² + 3 x 1.0 mm ² |
| シース材料 | PUR | カラーコーディング | 白色, 緑色, 黄色, グレー, ピンク, 赤色, 茶色, 黒色, パイオレット, グレー/ピンク, 赤色/青色, 白色/緑色, 白色/黄色, 黄色/茶色, 白色/グレー, グレー/茶色, 青色, 緑色/黄色 |
| ケーブル長 | 10 m | ケーブルキャリアに最適 | はい |

材料データ

| | | | |
|-----------|---------------|-------------|----------------|
| ハウジング主要材質 | Pocan | ディストリビュータ素材 | プラスチック |
| ハウジング色 | グレー, RAL 7032 | 接点材質 | CuZn |
| 接触表面 | 金メッキ | 接点支持素材 | PBT (UL 94 V0) |

電気データ

| | | | |
|----------------|------|---------|------|
| 定格電圧、最小 | 10 V | 定格電圧、最大 | 30 V |
| スロット当たりの最大電流容量 | 4 A | 合計電流 | 10 A |

分類

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002585 | ETIM 9.0 | EC002585 |
| ETIM 10.0 | EC002585 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |

SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 15.0

27-44-01-08


SAI-4/6/8-MHF 5P PUR 10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

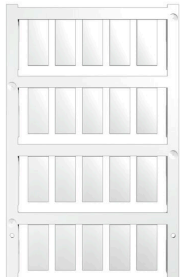

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 9/20 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1609940000 | ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4008190203528 | |
| 数量 | 200 ST | |