

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M12 分電器は、さまざまなバージョンでご利用いただけます。4、6、または8個のM12 スロットは、4極または5極形状です。グループコンセントは、固定ケーブルバージョン、ユーザーが接続するフードバージョン、またはM23で設計されています。また、特別バージョンも利用できます。たとえば、接続種別に応じて1対1の分電器を使用したり、防爆エリアゾーン1に対する認可取得の分電器を使用したりできます。

## 一般注文データ

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| バージョン      | フードバージョン, 30 V, LED: いいえ, LEDイニシエータ: いいえ, 配線タイプ: なし, 34 m |
| 注文番号       | <a href="#">1791463400</a>                                |
| 種別         | SAI-4/6/8-MHF 5P PUR34M                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248221301                                             |
| 数量         | 1 items                                                   |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                                     |
| 利用可能期限     | 2025-12-30T00:00:00+01:00                                 |
| 代替製品       | <a href="#">SAI-4/6/8-MH BLF3.5</a>                       |

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 59.2 mm | 奥行き (インチ) | 2.3307 inch |
| 高さ   | 32.5 mm | 高さ (インチ)  | 1.2795 inch |
| 正味重量 | 4709 g  |           |             |

## 温度

動作温度 -20 - 80°C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 接続データ

ケーブルグランド M 20 分電器出力部 フードバージョン

## 一般的な技術データ

|           |      |     |     |
|-----------|------|-----|-----|
| 保護度合い     | IP68 | 極数  | 5   |
| 汚染度       | 3    | LED | いいえ |
| LEDイニシエータ | いいえ  |     |     |

## 技術データケーブル

|        |        |                 |                                                                                                          |
|--------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 極数     | 5      | シースカラー          | 黒色                                                                                                       |
| 外径     | 9.7 mm | シールド仕様          | いいえ                                                                                                      |
| ハロゲン   | いいえ    | 曲げ半径、最小、移動      | 10 x ケーブル直径                                                                                              |
| 曲げサイクル | 2 Mio  | 配線断面 (印刷/オンライン) | 16 x 0.34 mm <sup>2</sup> + 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>                                                      |
| シース材料  | PUR    | カラーコーディング       | 白色, 緑色, 黄色, グレー, ピンク, 赤色, 茶色, 黒色, パイオレット, グレー/ピンク, 赤色/青色, 白色/緑色, 白色/黄色, 黄色/茶色, 白色/グレー, グレー/茶色, 青色, 緑色/黄色 |
| ケーブル長  | 34 m   | ケーブルキャリアに最適     | はい                                                                                                       |

## 材料データ

|           |               |             |                |
|-----------|---------------|-------------|----------------|
| ハウジング主要材質 | Pocan         | ディストリビュータ素材 | プラスチック         |
| ハウジング色    | グレー, RAL 7032 | 接点材質        | CuZn           |
| 接触表面      | 金メッキ          | 接点支持素材      | PBT (UL 94 V0) |

## 電気データ

|                |      |         |      |
|----------------|------|---------|------|
| 定格電圧、最小        | 10 V | 定格電圧、最大 | 30 V |
| スロット当たりの最大電流容量 | 4 A  | 合計電流    | 10 A |
| 電氣的絶縁可能        | いいえ  |         |      |

**SAI-4/6/8-MHF 5P PUR34M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002585    | ETIM 9.0    | EC002585    |
| ETIM 10.0   | EC002585    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |             |             |

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## M12



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

## 一般注文データ

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 種別         | SAI-SK-M12                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">9456050000</a> | 保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ |
| GTIN (EAN) | 4008190304058              |                          |
| 数量         | 30 ST                      |                          |

## トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 種別         | SCREWTY SET -DM            | バージョン                                             |
| 注文番号       | <a href="#">1920000000</a> | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248436859              |                                                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                   |


## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR34M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白

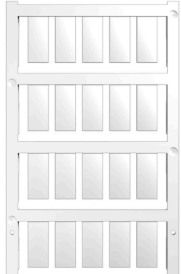

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別         | ESG 9/20 MC NE WS          | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">1609940000</a> | ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4008190203528              |                                              |
| 数量         | 200 ST                     |                                              |