

## HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号	<a href="#">1799810000</a>
種別	HDC 48B SDLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4032248247035
数量	1 items

## HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
 UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
 証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

深さ	143 mm	奥行き (インチ)	5.6299 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	166.2 mm	幅 (インチ)	6.5433 inch
取付寸法 - 高さ	106 mm	取付寸法 - 幅	111 mm
正味重量	1397.44 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 29	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバー付き	締付けトルク	1.2 Nm

作成日 29.06.2026 05:05:05 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
カバー設計	カバー付き	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	12	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	PG 29
色 (RAL)	RAL 7035	BG	12
Moduplug®に最適	はい		

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

## 寸法

穴ピッチ長 A2	111 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	90 mm	幅の基準C1	120 mm
ハウジングの全長	132 mm	ハウジングBの高さ	120 mm
基準B1の高さ	10 mm		

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 48B SDLU 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

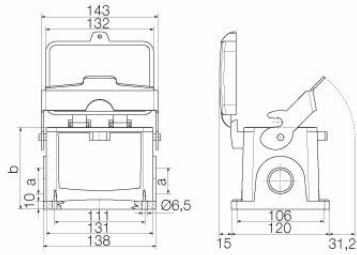

## HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 48B TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1650980000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190299606	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1PG36G	バージョン
注文番号	<a href="#">1651000000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
GTIN (EAN)	4008190299620	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M50G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788330000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
GTIN (EAN)	4032248205868	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788340000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4032248205875	
数量	1 ST	
種別	HDC 48B TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788350000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205882	
数量	1 ST	

## HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 48B TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1650850000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190299453	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 48B TSLU 1PG36G	バージョン
注文番号	<a href="#">1650860000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190299460	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36
種別	HDC 48B TSLU 1PG42G	バージョン
注文番号	<a href="#">1670470000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190431556	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 42
種別	HDC 48B TSLU 1M50G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788300000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205837	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 50
種別	HDC 48B TSLU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788310000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205844	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 48B TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788320000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205851	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32

## HDC 48B SDLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
 真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
 一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG 29-MS68	バージョン
注文番号	<a href="#">1569120000</a>	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4008190176419	レート, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5
数量	10 ST	パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ
種別	VG 29-K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1569030000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4008190142872	トレート, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6