


## BZT 2 WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

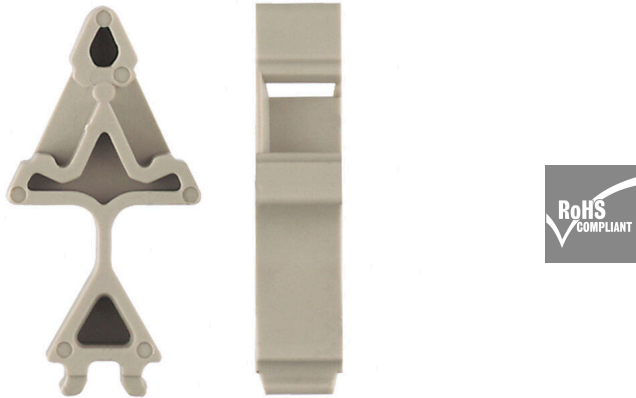

マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, マーカーホルダー
注文番号	<a href="#">1805480000</a>
種別	BZT 2 WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270224
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	22.5 mm	奥行き (インチ)	0.8858 inch
高さ	11.25 mm	高さ (インチ)	0.4429 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.2008 inch
正味重量	0.38 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-40 °C...55 °C
動作温度	-40 °C...100 °C	連続動作温度、最小	-40 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

バージョン	端子用	幅	5.1 mm
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	ダークベージュ
基本材質	ポリアミド66		

## コネクタマーカ

ピッチ (mm) (P)	5.00 mm
--------------	---------

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		