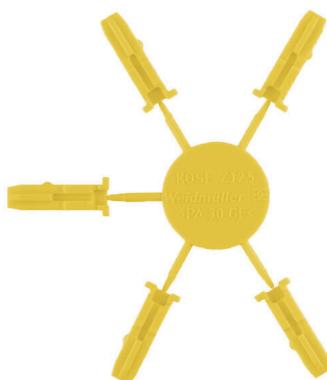


**KOSF ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

**一般注文データ**

バージョン	Zシリーズ、コーディングパート、黄色、2.9 mm
注文番号	<a href="#">1816150000</a>
種別	KOSF ZT2.5
GTIN (EAN)	4032248370726
数量	50 items

**KOSF ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	11.25 mm	奥行き (インチ)	0.4429 inch
高さ	4.4 mm	高さ (インチ)	0.1732 inch
幅	2.9 mm	幅 (インチ)	0.1142 inch
正味重量	0.2 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	コーディングパート
-------	-----------

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**材料データ**

基本材質	PA 66 GF 30	色	黄色
UL 94 可燃性等級	HB		

**追加の技術データ**

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**KOSF ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

