

## HDC HB 24 TEK TOS1XM50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP68, 勘合状態, ブラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M50
注文番号	<a href="#">1827170000</a>
種別	HDC HB 24 TEK TOS1XM50G
GTIN (EAN)	4032248332328
数量	1 items

## HDC HB 24 TEK TOS1XM50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

## 寸法と重量

高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	733 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1 wt% を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル油
	耐薬品性 不安定
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッショング
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 不安定
	物質 汗
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 不安定
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 耐性
	物質 オゾン
	耐薬品性 耐性

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 50	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	締付けトルク	6.5 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	1	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	プラグハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	高	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	内付スレッド	M 50
色 (RAL)	RAL 9011	BG	8
Moduplug®に最適	はい		

## HDC HB 24 TEK TOS1XM50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 一般データ

締付けトルク	6.5 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP66, IP68, 勘合状態
EMC ハウジング	はい	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングの全長	184 mm
ハウジングBの高さ	120 mm		

 
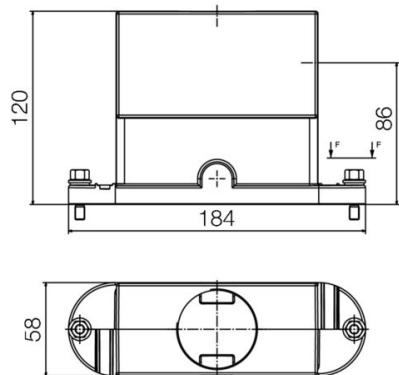
## 分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC HB 24 TEK TOS1XM50G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

## HDC HB 24 TEK TOS1XM50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ソケットレンチセット

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。



## 一般注文データ

種別 SK WSD-S 1.5-10,0

バージョン

注文番号 [9008850000](http://9008850000)

Mounting tool

GTIN (EAN) 4032248266609

数量 1 ST