

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ワイドミュラーの新型でスリムな M8 製品ラインナップ。このシリーズの製品は、すべての接続位置でのマーキングオプションを特長とします。8 極 M12 搭載の 4 方向分電器でも、すべての M8 接続位置で十分な大きさのマーカーを備えています。また、この分電器は、従来の M8 形状よりも長さが短いです。

- 非常に狭く、短く、平型の M8 分電器。
- この対象範囲には、4~12極のM8接続位置、3極あるいは4極が供給されます。
- M8 のハイブリッドバリアントも、ご要望に応じて利用 可能です。
- M8 品揃えには横方向の穴が設けられています。

一般注文データ

バージョン	固定ケーブルバージョン, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: 国民新党, 5 m
注文番号	<u>1828720000</u>
種別	SAI-04L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U01
GTIN (EAN)	4032248335367
数量	1 items

Weidmüller **₹**

SAI-04L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数	<i>((</i>	HK
	(6° 217, III	

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	18.2 mm	奥行き (インチ)	0.7165 inch
高さ	92 mm	高さ (インチ)	3.622 inch
幅	24 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	0.9449 inch
正味重量	346 g		

温度

動作温度 -25 - 80℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

シース被覆剥き長さ	100 mm	分電器出力部	固定ケーブルバージョン
一般的な技術データ			
但罐度 本 1、	IDGQ	杨光	2

保護度合い	IP68	極数	3	
コンタクトソケット数	4	 接続スレッド	M8	
污染度	3	火災挙動	V-0	
LED	はい	LEDイニシエータ	はい	
操作表示の LED カラー	緑色	 I/O 機能対応 LED カラー	黄色	

技術データケーブル

極数	3	シースカラー	黒色
外径	6.4 mm	シールド仕様	いいえ
ハロゲン	いいえ	曲げ半径、最小、移動	 10 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径	曲げサイクル	2 Mio
配線断面(印刷/オンライン)	4 x 0.34 mm ² + 2 x 0.75	- シース材料	PUR
	mm²		
ケーブル長	5 m	ケーブルキャリアに最適	はい

材料データ

Ο リング材質	FKM	ハウジング主要材質	PBT
ディストリビュータ素材	プラスチック		黒色 (RAL 9005相当)
ねじソケット	ニッケルメッキ銅・亜鉛	接点材質	CuZn
接触表面	金メッキ	接点支持素材	PBT (UL 94 V0)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

電気データ

定格電圧、最小	10 V	定格電圧、最大	30 V	
テスト電圧	1 kV	スロット当たりの最大電流容量	2 A	
合計電流	6 A	 信号当たりの電流	1 A	
電気的絶縁可能	いいえ		109 Ω	

分類

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-08
ECLASS 11.0	27-44-01-08	ECLASS 12.0	27-44-01-08
ECLASS 13.0	27-44-01-08	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

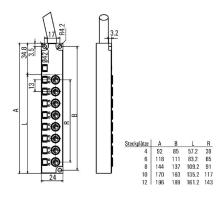

配線図

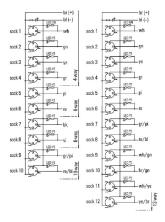

極スキーム

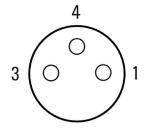



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別 SCREWTY SET -DM 注文番号 <u>1920000000</u> GTIN (EAN) 4032248436859

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

バージョン

数量 1 ST

М8



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーション を外部の影響から保護します。

一般注文データ

種別 SAI-SK M8 パージョン 注文番号 <u>1802760000</u> 保護対象コ

GTIN (EAN) 4032248257379

数量 50 ST

保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ

作成日 03.11.2025 11:42:07 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカー を使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷 マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

6

一般注文データ

種別	MFF 10/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1856780000	MultiFit,

GTIN (EAN) 4032248400881

0000 40 400004

数量 600 ST

MultiFit, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色