

## SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

## 一般注文データ

バージョン	バルブケーブル(組立型), コネクタ無しの終端部 - バルブプラグ, デザインA (18 mm), ケーブル長: 3 m, PUR, 黒色
注文番号	<a href="#">1845120300</a>
種別	SAIL-VSA-3.0U(0.5)
GTIN (EAN)	4032248358045
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-02-28T00:00:00+01:00

## SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

104.72 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルの技術仕様

ケーブル長

3 m

シースカラー

黒色

ケーブルキャリアに最適

はい

コア断面積

0.5 mm<sup>2</sup>

シールド仕様

いいえ

ハロゲン

いいえ

シース材料

PUR

温度範囲、移動

-25...80 °C

極数

3

外径

4.6 mm ± 0.2 mm

## 一般的な技術データ

コーディング

デザインA (18 mm)

接続スレッド

その他

接触表面

錫メッキ

LED

はい

バージョン

コネクタ無しの終端部 - バルブプラグ

接点材質

CuZn

公称電圧

24 V

公称電流

4 A

保護度合い

IP67, ねじ込み

すべてのバルブプラグには保護回路が取り付けられます

ハウジングの温度範囲

-25 - +80 °C

## 分類

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

ECLASS 15.0

27-06-03-12


**SAIL-VSA-3.0U(0.5)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

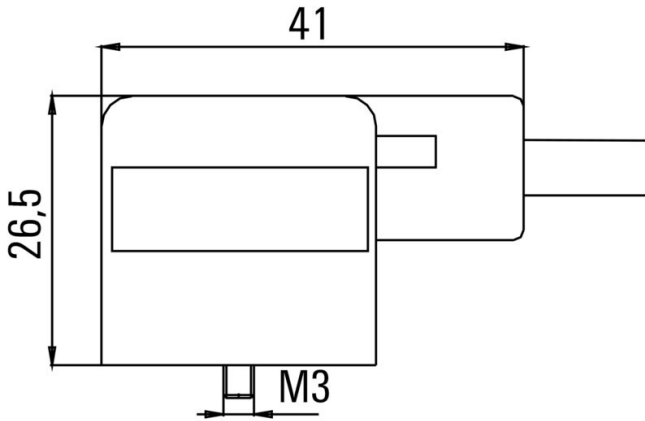

極スキーム



配線図

