


WS 10/15 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

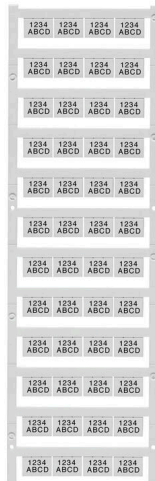

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
 - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | WS, 端子マーカー, 10 x 15 mm, ピッチ (mm) (P): 15.00 Weidmueller, アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠 |
| 注文番号 | 1854100000 |
| 種別 | WS 10/15 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248390700 |
| 数量 | 48 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 10 mm | 高さ (インチ) | 0.3937 inch |
| 幅 | 15 mm | 幅 (インチ) | 0.5906 inch |
| 正味重量 | 0.38 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.005 kg CO2eq. |

一般データ

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 9 |
| 印刷方法 | MCレーザー |
| 幅 | 15 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | 顧客の仕様に準拠 |
| ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリアミド66 |
| 印刷色 | 黒色 |
| 印刷文字 | M-Print PRO Fileを要求 |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム MultiCard |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 MultiCard = Terminal marker |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |
| 用途/製造元 | Weidmueller, アレン・ブラッドリー |

コネクタマーカース

ピッチ (mm) (P) 15.00 mm

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

図面

図に類似



図面

