


## 製品イメージ

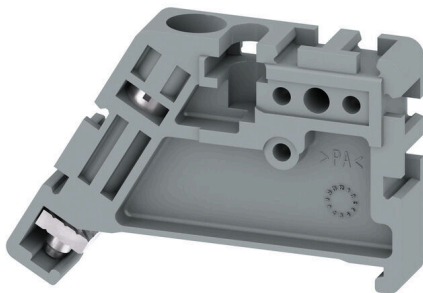

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカに対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

バージョン	エンドブラケット, グレー, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C
注文番号	<a href="#">1854410000</a>
種別	EW 35 GR 7042
GTIN (EAN)	4032248392155
数量	50 items

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	46 mm	高さ (インチ)	1.811 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.3543 inch
正味重量	5.44 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.043 kg CO2 eq.

## システム仕様

バージョン	端子用	取り付けルール	TS 35
-------	-----	---------	-------

## 全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けルール	TS 35
---------	------	---------	-------

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

設置アドバイス ロック	直接実装 ねじ固定用	取り付け方式	ねじ込み
----------------	---------------	--------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

## アクセサリ

## ZGB 旋回可能グループタグホルダー



ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。  
ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。  
差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

種別	ZGB 15	バージョン
注文番号	<a href="#">1636530000</a>	端子台マーカ、端子マーカ、15 x 7 mm、ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	
種別	ZGB 30	バージョン
注文番号	<a href="#">1611930000</a>	端子台マーカ、端子マーカ、32 x 7 mm、ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	