

IEPL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

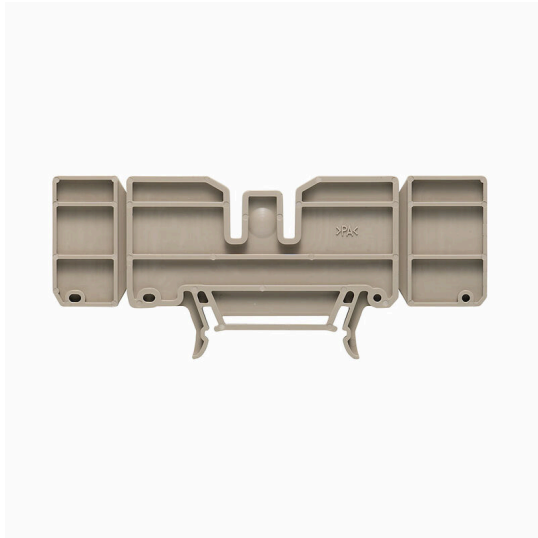

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	Iシリーズ, アクセサリ, エンドプレート, 中板, ダークベージュ, 4 mm
注文番号	1859570000
種別	IEPL
GTIN (EAN)	4032248465750
数量	25 items

IEPL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	44.85 mm	奥行き (インチ)	1.7657 inch
高さ	105.9 mm	高さ (インチ)	4.1693 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
正味重量	6.72 g		

温度

周囲温度	-50 °C...75 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	中板	取り付けルール	TS 35
-------	----	---------	-------

全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けルール	TS 35
---------	------	---------	-------

寸法

TS 35 オフセット	53 mm
-------------	-------

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	固定形式	嵌合仕様
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		