

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 4, 撚線/ケーブル長: 0.5 m,
	前面取付け 1861220000
種別	SAIE-M12S-4-0.5U-PG9
GTIN (EAN)	4032248419296
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAM	ID承認	件 数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E307231

寸法と重量

正味重量 24 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

PE 関数	いいえ	コア断面積	0.34 mm ²
配線断面(印刷/オンライン)	0.34(4 極および5 極)/0.25(8 極)	撚線/ケーブル長	0.5 m
カラーコーディング	茶色, 白色, 青色, 黒色	極数	4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

	4	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
公称電圧	250 V	保護度合い	IP67, ねじ込み
プラギング回数	≥ 100	ケーブルグランド	PG 9
定格電流	4 A(4 極および5 極)/2 A(8 極)	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101

一般データ

極数	4	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
コア断面積	0.34 mm ²	ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
取り付け方式	前面取付け	公称電圧	250 V
保護度合い	IP67, ねじ込み		≥ 100
ケーブルグランド	PG 9	基本材質	PVC
定格電圧	250 V(4極)/60 V(5 極)/30 V(8極)	定格電流	4 A(4 極および5 極)/2 A(8 極)
配線断面(印刷/オンライン)	0.34(4 極および5 極)/0.25(8 極)	接続 1	M12
接続 2	Flying wires	撚線/ケーブル長	0.5 m
取り付けスレッド	PG 9	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C
	-		

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		





 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

配線図



極スキーム

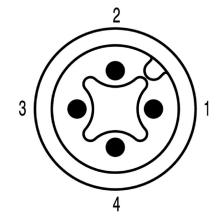



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製口ックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU PG9-MS バージョン

注文番号 <u>1694080000</u> SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真

数量 100 ST

GTIN (EAN)

カタログステータス / 図面 5