

## HDC CM HE 4 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HE-ConCept モジュールは、パワーモジュールとして設計されています。モジュールは、HE クリンプ接点と合わせて組み立てられます。さまざまな導体断面積とふたつの表面仕上(シルバーおよびゴールド)がご利用いただけます。

接点の削除には、個別調整した接点解除ツールを使用できます。

電源モジュールは、内蔵型のモジュールリリース補助機能搭載でも非搭載でも注文可能です。解除ツールは、内蔵型のモジュールリリース補助機能を持たないモジュールで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール
注文番号	<a href="#">1861900000</a>
種別	HDC CM HE 4 FC
GTIN (EAN)	4032248425044
数量	10 items

## HDC CM HE 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	38.5 mm	高さ (インチ)	1.5157 inch
幅	11.4 mm	幅 (インチ)	0.4488 inch
正味重量	8 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## ConCept空圧モジュール

UL 94 可燃性等級	V-0	色	ページュ
-------------	-----	---	------

## 一般データ

極数	4	接続方式	クリンプ接続
UL 94 可燃性等級	V-0	体積抵抗	≤2 mΩ
色	ページュ	絶縁抵抗	1012 Ω
絶縁材	PCガラス繊維補強 (UL認定および鉄道認定)	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化	シリーズ	ConCept モジュール
定格電圧 (DIN EN 61984)	630 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	25 A	ハロゲン不使用	false
DIN EN 45545-2準拠の低排煙性	はい		

## 寸法

幅	11.4 mm	ベースの全長	34 mm
ソケットの高さ	38.5 mm		

## 接続データPE

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

## バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12	被覆剥き長さ、定格接続	7.5 mm
接続方式	クリンプ接続	体積抵抗	≤2 mΩ

## HDC CM HE 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

配線接続断面 AWG、最小	AWG 20	導体断面、最大	4 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化

## 分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

**HDC CM HE 4 FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

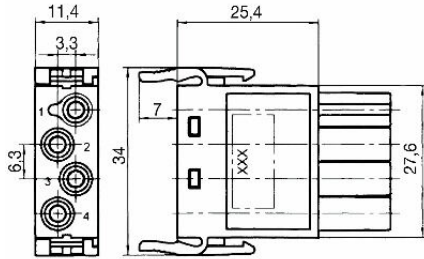

## HDC CM HE 4 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## モジュール解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、非接触式工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

種別	HDC-DW-MOD	バージョン	
注文番号	<a href="#">1688200000</a>	ツールその他, 接点解除ツール	
GTIN (EAN)	4008190857189		
数量	1 ST		

## Crimping tools



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

種別	CTX CM 1.6/2.5	バージョン	
注文番号	<a href="#">9018490000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm <sup>2</sup> , 4mm <sup>2</sup> , Wクリンプ	
GTIN (EAN)	4008190884598		
数量	1 ST		

## 接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HE	バージョン	
注文番号	<a href="#">1866750000</a>	ツール, 接点解除ツール	
GTIN (EAN)	4032248437078		
数量	1 ST		

## HDC CM HE 4 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## HE

インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。



## 一般注文データ

種別	HDC HE CP	バージョン
注文番号	<a href="#">1003240000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4032248698233	
数量	100 ST	

## クリンプ接点 HE



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

種別	HDC-C-HE-BM0.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201100000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190142698	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201200000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190044480	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM1.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201300000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190100346	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM2.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201400000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190047078	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM4.0AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1201500000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190148096	
数量	100 ST	

## HDC CM HE 4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC-C-HE-BM0.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651470000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400149	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651480000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400156	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM1.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651490000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400163	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM2.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651500000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400170	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM4.0AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651510000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400187	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 ST	