


## SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

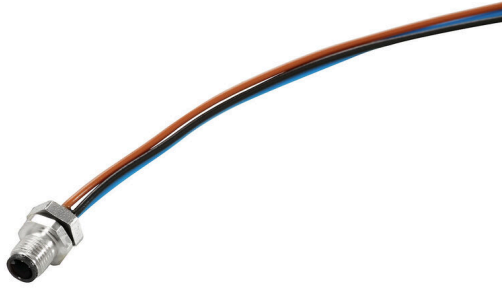

センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M5, ピン、ストレート, 取り付けスレッド:, 極数: 3, 撚線/ケーブル長: 0.2 m
注文番号	<a href="#">1873050000</a>
種別	SAIE-M5S-3-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478415
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-05-30T00:00:00+02:00

## SAIE-M5S-3-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 4 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## ケーブルの技術仕様

コア断面積 0.14 mm<sup>2</sup> 燃線/ケーブル長 0.2 m  
カラーコーディング 茶色, 青色, 黒色 極数 3

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数 3 接触表面 金メッキ  
接続方式 ピン ハウジング主要材質 真鍮, ニッケルメッキ  
公称電圧 60 V 公称電流 1 A  
保護度合い IP67, ねじ込み プラギング回数 ≥ 500  
ケーブルグランド M 5 ハウジングの温度範囲 -25 - +80 °C


## 一般データ

極数 3 接続スレッド M5  
接触表面 金メッキ コア断面積 0.14 mm<sup>2</sup>  
接続方式 ピン ハウジング主要材質 真鍮, ニッケルメッキ  
公称電圧 60 V 公称電流 1 A  
保護度合い IP67, ねじ込み プラギング回数 ≥ 500  
ケーブルグランド M 5 基本材質 PVC  
定格電圧 60 V 接続 1 M5  
接続 2 Flying wires 燃線/ケーブル長 0.2 m  
ハウジングの温度範囲 -25 - +80 °C 導体外径 -

## 分類

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570  
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03  
ECLASS 15.0 27-44-01-03

配線図

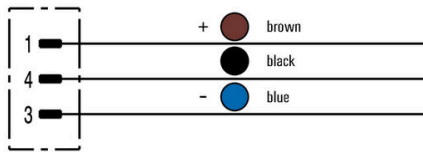

極スキーム