

## CC 15/27 MC NE SI


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

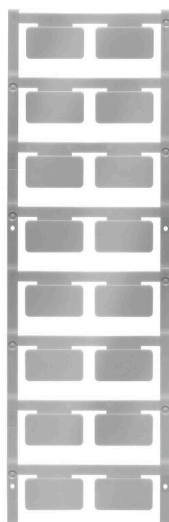

MultiCard フォーマットの ClipCard デバイスマーカーは、電気設備やスイッチギアシステムのラベル付けに使用され、刻印に代わる魅力的な代替手段となります。実証済の MultiCard 形式採用で、PrintJet CONNECT または MCPプロッタでのラベリングが可能です。

- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 総合固定
- キャリア (ネジ固定可能またはケーブルストラップ付属)
- タグレール (自己接着型またはネジ固定)
- または自己接着型タグ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ClipCard, デバイスマーカー, 15 x 27 mm,ホルダー-CC-H 15/27, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">1876760000</a>                         |
| 種別         | CC 15/27 MC NE SI                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248467266                                      |
| 数量         | 80 items   |

## CC 15/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 1 mm   | 奥行き (インチ) | 0.0394 inch |
| 高さ   | 15 mm  | 高さ (インチ)  | 0.5906 inch |
| 幅    | 27 mm  | 幅 (インチ)   | 1.063 inch  |
| 正味重量 | 1.36 g |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.009 kg CO2 eq. |

## 一般データ

|                 |   |
|-----------------|---|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 4   |
| バージョン           | プラグ接続可能   |
| 幅               | 27 mm   |
| UL 94 可燃性等級     | V-2   |
| 動作温度範囲、最大       | 100 °C  |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C  |
| 色               | 銀色  |
| ハロゲン            | いいえ   |
| 基本材質            | ポリアミド66   |
| 印刷文字            | 非搭載   |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard  |
| 推奨業種            | 機械  |
| 互換性を有するプリンター    | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MultiCard = Device markers  |
| 動作温度範囲          | -40...100 °C  |
| 用途/製造元          | ホルダー-CC-H 15/27   |

## 装置マーカー

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## CC 15/27 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | CC-RAIL 1000               | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1790150000</a> | ClipCard, アクセサリ, 1000 x 17 mm, 自己接着型, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4032248213610              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | CC-RAIL TRANSPARENT1000    | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1790160000</a> | ClipCard, カバー, 1000 x 19 mm, 透明          |
| GTIN (EAN) | 4032248213627              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |
| 種別         | CC-H 15/27                 | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1790410000</a> | ClipCard, アクセサリ, 15 x 27 mm, 黒色          |
| GTIN (EAN) | 4032248215201              |  |
| 数量         | 45 ST                      |  |
| 種別         | STR CC 15/27 TRANSPARENT   | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1888290000</a> | ClipCard, アクセサリ, 15 x 27 mm, 透明          |
| GTIN (EAN) | 4032248494163              |  |
| 数量         | 80 ST                      |  |
| 種別         | ETO CC 15/27 TRANSPAR.     | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1880810000</a> | ClipCard, アクセサリ, 15 x 27 mm, 透明          |
| GTIN (EAN) | 4032248480890              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |