 


## SAIB-M23-12P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

M23 ケーブルは、次の機能を備えています。高い接合周波数、高い電流搬送容量、および最小寸法で結合された高密度接点。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

## 一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン、コネクタ無しの終端、M23、めねじ、極数: 12, 10 m, ソケット、アングル、シールド仕様: いいえ、LED: いいえ、シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<a href="#">1877441000</a>
種別	SAIB-M23-12P-AN-10M
GTIN (EAN)	4032248498369
数量	1 items

## SAIB-M23-12P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E486077

## 寸法と重量

正味重量 806.08 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## ケーブルの技術仕様

ケーブル長	10 m	シースカラー	黒色
ケーブルキャリアに最適	はい	シールド仕様	いいえ
ハロゲン	いいえ	絶縁	TPM
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径	曲げサイクル	2 Mio
配線断面 (印刷/オンライン)	3 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 8 x 0.34 mm <sup>2</sup>	シース材料	PUR
UL AWM スタイル準拠の外装	21198 (80 °C / 300 V)	交差結合照射	いいえ
溶接火花耐久性	いいえ	カラーコーディング	白色, 緑色, 黄色, グレー, ピンク, 赤色, 黒色, バイオレット, 青色, 茶色, 緑色/黄色
歪み耐性	0 °/m	温度範囲、固定	-50...80 °C
溶接スパーク耐久性	いいえ	温度範囲、移動	-25...80 °C
極数	12	外径	7.7 mm ± 0.3 mm

## 一般的な技術データ

接続スレッド	M23, めねじ
接触表面	金メッキ
LED	いいえ
バージョン	ソケット、アングル
ハウジング主要材質	PUR
絶縁抵抗	1012 Ω
公称電圧	120 V
公称電流	8 A
保護度合い	IP67
プラグイン回数	≥ 50
汚染度	2
ジャンパー	該当なし
接続側バージョン	接続スレッド M23 接点タイプ ソケット ねじ山の種類 内側ネジ 出口方向 角度付き
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛

作成日 08.07.2026 04:15:56 MEZ

カタログステータス / 図面

## SAIB-M23-12P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
締付けトルク	M23 : 2.5Nm

## 一般基準

証明書番号 (cURus)	E486077
---------------	---------

## 電気プロパティ

絶縁抵抗	1012 Ω	公称電圧	120 V
------	--------	------	-------

## プラグ、右

プラグ右	導体の自由端
------	--------

## プラグ、左

左プラグ	IP67, メス型接点, 角度90°, プラスチック, シールドなし
------	---------------------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIB-M23-12P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図



Angled socket

極スキーム

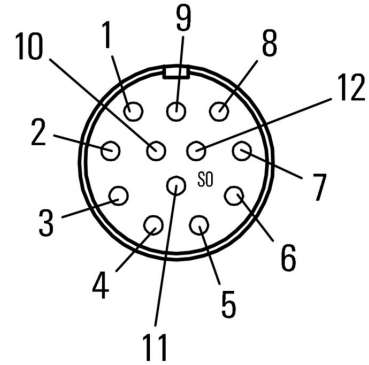

Socket

配線図



理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F



## SAIB-M23-12P-AN-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外径が  $26.2 \pm 0.3$  mm の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは 2 ~ 2.5 Nm です。

## 一般注文データ

種別	SCREWTY M23	バージョン	
注文番号	<a href="#">1981560000</a>		M23 ラインおよびコネクタ用ケーブルグランド用ツールアダプタ
GTIN (EAN)	4032248677702		
数量	1 ST		

## トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール  
Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

種別	1/4" HANDGRIFF	バージョン	
注文番号	<a href="#">4294820000</a>		ネジ止めツール
GTIN (EAN)	4032248478279		
数量	1 ST		