


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

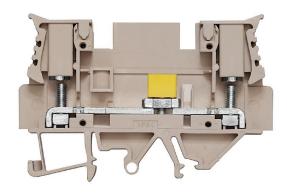







電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

一般注文データ

バージョン	測定トランス断路端子, ねじ接続, 500, 41, 2
注文番号	<u>1887210000</u>
種別	WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4032248526796
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	^ 4	124		
	(42)		KEMA	UK
	GE C	E . FILL	NEUR	
	C US	C THE US		

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cURus)	E60693	

寸法と重量

深さ	52 mm	奥行き(インチ)	2.0472 inch
DIN レールを含む奥行き	53.4 mm	高さ	76.5 mm
高さ(インチ)	3.0118 inch	幅	11 mm
幅(インチ)	0.4331 inch	正味重量	35.69 g

温度

保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

CSA評価データ

電圧サイズB(cCSAus)	600 V	電圧サイズC (cCSAus)	600 V
現在のサイズD (cCSAus)	40 A	 導体断面積の最小(cCSAusX)	26 AWG
電流サイズ C(cCSAus)	40 A	証明書番号(cCSAus)	227775-1609344
配線の最大断面(cCSAusX)	10 AWG	電流の規模B(cCSAus)	40 A
電圧規模D(cCSAus)	600 V		

UL評価データ

導体サイズ工場配線最大(cURus)	10 AWG	電圧サイズ B(cURus)	600 V
証明書番号(cURus)	E60693	コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	\ 26 AWG
コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	26 AWG	電流サイズ B(cURus)	30 A
電圧サイズ C(cURus)	600 V	現在のサイズ C(cURus)	30 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	大 10 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	接続方向	横向きに
締付けトルク、最大.	2.4 Nm	締付けトルク、最小.	1.2 Nm
被覆剥き長さ	8 mm	接続方式	ねじ接続
接続数	2	クランプ範囲、最大	6 mm ²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²	クランプネジ	M 4
	0.8 x 5.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、細径撚線、最大	6 mm²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続断面、撚線、最大	6 mm²	接続断面、撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	10 mm ²	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²
クランプ用コンダクタ (追加接	続)		
接続種別、追加接続	 ねじ接続		
システム仕様			
バージョン	ねじ接続,スペーサー,プラ グイン交差接続用,ねじ込 み可能な交差接続用,コネ クタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ
全般			
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
取り付けレール	TS 35		
寸法			
TS 35 オフセット	38.5 mm		
材料データ			
基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		
評価データ			
⇔ ₩.—	0 2	克 极高度	F00.1/
定格断面 定格 DC 電圧	6 mm ²	定格電圧 公和電流	500 V
定格 DC 電圧 最大導体電流	800 V 41 A	公称電流 IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	41 A 0.78 mΩ
取入等体电流 定格インパルス耐電圧	8 kV	IEC 60947-7-x 年拠の各重抵抗 IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.31 W
汚染度	3	12000947-7-8亿华拠072四月很大	1.31 VV
追加の技術データ			
	☆ 人儿 ₩		
取り付け方式	篏合仕様		
分類			
ETIM 7.0	EC000902	ETIM 8.0	EC000902
ETIM 9.0	EC000902	ETIM 10.0	EC000902
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配 線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容 易に回避することができます。電極が破損しても、端 子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モ ジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な 渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別 注文番号 ZQV 10/2

1739680000

GTIN (EAN) 4008190957131

数量

25 ST

バージョン

アクセサリ, 短絡接続, 57 A

エンドプレートと分離プレート



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN)

数量

WAP WTL6/4FF

1887240000

4032248526819

20 ST

バージョン

端子用エンドプレート, ダークベージュ, 高さ: 68.5 mm, 幅: 1.5 mm,

V-0. Wemid. 篏合仕様: いいえ

エンドブラケット









ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で 信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンド ブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループ マーカー対応のマーキングオプション、およびテストプ ラグホルダーが含まれます。

-般注文データ

種別 注文番号

WEW 35/2 1061200000 バージョン

エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100

GTIN (EAN) 4008190030230 50 ST 数量

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ

データシート

WTL 6/4 FF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

一般注文データ

種別 QL 2 WTL6/4FF 注文番号 <u>1897010000</u>

1897010000 4032248513987

GTIN (EAN) 403224851398 数量 100 ST バージョン

渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 2,

ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm

渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別 QL 3 WTL6/4FF 注文番号 1897020000

GTIN (EAN) 4032248513994

100 ST

バージョン

渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 3,

ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm

アクセサリ

数量



電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

一般注文データ

種別 QL 4 WTL6/4FF バージョン

注文番号 <u>1897030000</u> 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 4,

GTIN (EAN) 4032248514007 ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm

数量 100 ST

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

セサ

種別 QL 10 WTL 6/4 FF

1897090000

4032248514069

GTIN (EAN) 100 ST 数量

バージョン

渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 10,

ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm

渡り配線

注文番号









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配 線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容 易に回避することができます。電極が破損しても、端 子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モ ジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な 渡り配線システムを提供します。

-般注文データ

種別 Q 2 WTL6/4FF

注文番号 1897110000

GTIN (EAN) 4032248514083

100 ST

バージョン

渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 2,

ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm

アクセサリ



電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で

-般注文データ

数量

種別 Q 4 WTL 6/4FF バージョン

注文番号 1897130000 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 4,

GTIN (EAN) 4032248514106 ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm 100 ST

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配 線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容 易に回避することができます。電極が破損しても、端 子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モ ジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な 渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) Q 10 WTL 6/4FF

1897190000 4032248514168

数量 50 ST バージョン

渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバーグレー, 41 A, 極数: 10,

ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 2 mm

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の 接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全 に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔 軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

種別 QS 2/12/4 注文番号

0270760000

バージョン

渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, ベージュ, 44 A, 極数: 2,

ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 12 mm

数量 20 ST

GTIN (EAN)

注文番号

種別 KISC M3X20.5/10 EK4

0303000000

4008190011420

GTIN (EAN) 4008190163686

100 ST

バージョン

クランピングヨーク,取付けねじ,スチール

丸端子



PVC 製の絶縁リングケーブルコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

-般注文データ

種別	LIR 1,5M4 V	バージョン
注文番号	9200090000	ケーブルラグ、終端.絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ²
数量	100 ST	
種別	LIR 2,5M4 V	バージョン
注文番号	9200170000	ケープルラグ、終端.絶縁ケープルコネクタ,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm ²
GTIN (EAN) 数量	4032248409792 100 ST	mm ²
, ,		mm² パージョン
数量	100 ST	
数量 種別	100 ST LIR 6M4 V	パージョン

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドラ イバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	9008390000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	パージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 ST	

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

一般注文データ

種別	WQB 10 WTL 6/4 FF	パージョン
注文番号	<u>2550780000</u>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118560640	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 106.9 mm
数量	10 ST	
種別	WQB 12 WTL 6/4 FF	パージョン
種別 注文番号	WQB 12 WTL 6/4 FF 2552080000	バージョン 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 12, ピッチ (mm)
	,	

渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

ー般注文データ

種別	WQB 2 WTL 6/4 FF	パージョン
注文番号	<u>2550640000</u>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118560503	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 18.2 mm
数量	10 ST	
種別	WQB 3 WTL 6/4 FF	パージョン
注文番号	<u>2550740000</u>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050110500000	(D) 11 10 佐婦 けい 恒 20 2
GIIIV (EAIV)	4050118560602	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 29.3 mm
数量	10 ST	(P): 11.10, 紀線: はい, 幅: 29.3 mm

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

一般注文データ

渡り配線









隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	WQB 7 WTL 6/4 FF	バージョン
注文番号	<u>2550770000</u>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 7, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4050118560633	(P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 73.7 mm
数量	10 ST	

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズ および Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

種別 注文番号 WS 12/9.5-11 MC NE WS

2484220000

GTIN (EAN) 4050118494808

数量 300 ST

バージョン

, ポリアミド66, 色: 白色

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon®コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

-般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

作成日 06.11.2025 07:12:26 MEZ