


MOFU 15/35 ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

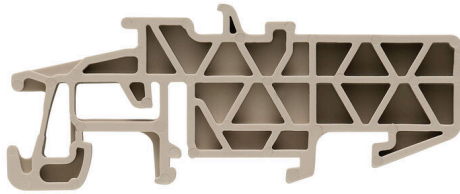

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 取付けフット, 黄色, 5.1 mm
注文番号	1899170000
種別	MOFU 15/35 ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248518708
数量	25 items

MOFU 15/35 ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	21.47 mm	奥行き (インチ)	0.8453 inch
高さ	52.4 mm	高さ (インチ)	2.063 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.2008 inch
正味重量	2.3 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 端子用

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

TS 15 オフセット	21 mm	TS 35 オフセット	2 mm
-------------	-------	-------------	------

材料データ

基本材質	Wemid	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		