


HDC 16D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

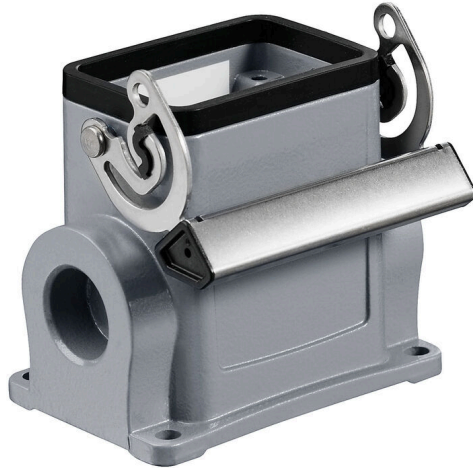

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 高, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	1900900000
種別	HDC 16D SLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248521128
数量	1 items

HDC 16D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

高さ	74 mm	高さ (インチ)	2.9134 inch
幅	71.7 mm	幅 (インチ)	2.8228 inch
取付寸法 - 高さ	45 mm	取付寸法 - 幅	70 mm
正味重量	253.44 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締付けトルク	1.2 Nm

作成日 30.06.2026 10:45:56 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC 16D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
カバー設計	カバーなし	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	高
設置サイズ	3	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 7035	BG	3
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

穴ピッチ長 A2	70 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	43 mm	幅の基準C1	54.5 mm
ハウジングの全長	60 mm	ハウジングBの高さ	74 mm
基準B1の高さ	5 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 06B TOLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1652640000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402716	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1652680000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402754	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1652700000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190402778	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TOLU 1PG13G	バージョン
注文番号	1670500000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190431587	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 13.5
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	1787490000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204830	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	1787500000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204847	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	1788110000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205554	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TOLU 1M20G	バージョン
注文番号	1788120000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205561	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 ST	

HDC 16D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 06B TSLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1652520000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190402594	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1652560000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190402631	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1652580000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190402655	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TSLU 1PG13G	バージョン
注文番号	1670530000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190431617	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 13.5
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	1787470000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204816	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	1787480000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204823	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	1788090000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205530	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 06B TSLU 1M20G	バージョン
注文番号	1788100000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205547	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 ST	

HDC 16D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 06B DODL 2B0	バージョン
注文番号	1665200000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4008190421908	ジング下部カバー, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: none

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M32 - MS 68	バージョン
注文番号	1772240000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248129898	レート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	10 ST	IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ
種別	VG M32 - K 68	バージョン
注文番号	1772320000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248129880	トレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6