

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ねじ取付けハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 13.5
注文番号	1900990000
種別	HDC 07A ELU 1PG13G
GTIN (EAN)	4032248592920
数量	1 items

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.4567 inch
正味重量	33 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 掘削油
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル
	耐薬品性 耐性
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッショング
	耐薬品性 耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 耐性
	物質 冷却剤
	耐薬品性 耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 耐性
	物質 汗
	耐薬品性 耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 不安定
	物質 オゾン
	耐薬品性 不安定

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 13.5	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締付けトルク	0.5 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	1	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	ねじ取付けハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	標準	設置サイズ	1
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	シーリング無し
内付スレッド	PG 13.5	色 (RAL)	RAL 1001
BG	1	Moduplug®に最適	いいえ

一般データ

締付けトルク	0.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	26.8 mm
ハウジングの全長	26.5 mm	ハウジングBの高さ	54 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

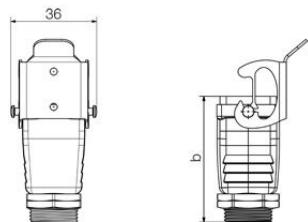

HDC 07A ELU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 07A DODL 2BO	バージョン
注文番号	1665760000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422783	
数量	1 ST	
種別	HDC 07A DMDL 2BO	バージョン
注文番号	1665770000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422790	
数量	1 ST	