


HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

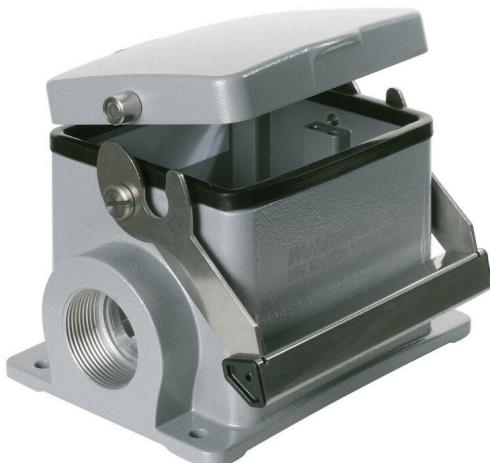

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ、下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	1902650000
種別	HDC 32B SDLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248585656
数量	1 items

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	126 mm	奥行き (インチ)	4.9606 inch
高さ	96 mm	高さ (インチ)	3.7795 inch
幅	143.1 mm	幅 (インチ)	5.6338 inch
取付寸法 - 高さ	67 mm	取付寸法 - 幅	112 mm
正味重量	788 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 捜削油
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル
	耐薬品性 耐性
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッision油
	耐薬品性 耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 耐性
	物質 冷却剤
	耐薬品性 耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 耐性
	物質 汗
	耐薬品性 耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 不安定
	物質 オゾン
	耐薬品性 不安定

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**バージョン**

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバー付き	締付けトルク	2 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
カバー設計	カバー付き	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	10	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 7035	BG	10
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

締付けトルク	2 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
保護等級注記	保護カバー付きの場合の保護等級 : IP 65	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性		

寸法

穴ピッチ長 A2	112 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	82.5 mm	幅の基準C1	92.5 mm
ハウジングの全長	94 mm	ハウジングBの高さ	96 mm
基準B1の高さ	5 mm		

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

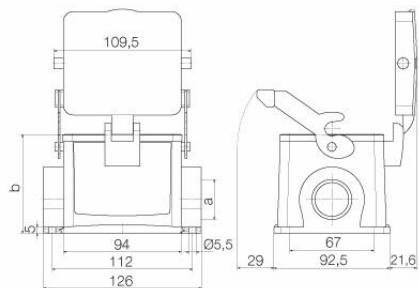

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ハウジング、上部ケーブルエントリ**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32B TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788450000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上
GTIN (EAN)	4032248205981	部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 32B TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1219300000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上
GTIN (EAN)	4008190164652	部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29

ハウジング、横側ケーブルエントリ

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32B TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788420000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205950	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32

HDC 32B SDLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	HDC 32B TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1667120000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190424329	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29