

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロック クランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">1903110000</a>
種別	HDC 40D SLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248590117
数量	1 items

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

高さ	84 mm	高さ (インチ)	3.3071 inch
幅	79.5 mm	幅 (インチ)	3.1299 inch
取付寸法 - 高さ	45 mm	取付寸法 - 幅	105 mm
正味重量	440 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

## 耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0

作成日 01.03.2026 10:10:18 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	ベースハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	高
設置サイズ	6	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	ベースハウジング	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

## 一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

## 寸法

穴ピッチ長 A2	105 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	43 mm	幅の基準C1	56.5 mm
ハウジングの全長	93.3 mm	ハウジングBの高さ	84 mm
基準B1の高さ	5 mm		

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 40D SLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

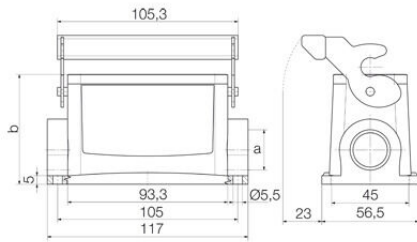

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 40D TOLU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1139680000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248959792	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 16B TOLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657960000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190411015	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 40D TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1658020000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190411077	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 40D TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787100000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248204441	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 16B TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788230000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248205769	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 16B TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1804630000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248267552	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32

## HDC 40D SLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16B TSLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657850000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190410902	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D TSLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657890000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190410933	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657910000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190410964	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 40D TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787040000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204281	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 40D TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787050000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204298	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16B TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788200000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205738	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16B TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1804640000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248267569	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 40D TSLU 1M40G	バージョン
注文番号	<a href="#">1804650000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248267576	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
数量	1 ST	