

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高, カバー付き, ケーブル取り入れロサイズ: M 32
<u>1904400000</u>
HDC 64D SDBO 1M32G
4032248585236
1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

MAMID承認件数

(€°**27**, ns

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

### 寸法と重量

高さ	106 mm	高さ(インチ)	4.1732 inch
幅	76.8 mm	幅(インチ)	3.0236 inch
取付寸法 - 高さ	45 mm	取付寸法 – 幅	132 mm
正味重量	568 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC		Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
耐薬品性	物質	アセトン		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	掘削油		
	耐薬品性			
	物質	ディーゼル		
	耐薬品性	耐性		
	物質	エチルアルコール		
	耐薬品性	耐性		
	物質	トランスミッション油		
	耐薬品性	耐性		
	物質	作動油		
	耐薬品性	耐性		
	物質	冷却剤		
	耐薬品性	耐性		
	物質	石油ベンジン		
	耐薬品性	耐性		
	物質	 汗		
	耐薬品性			
	物質	高級ガソリン		
	耐薬品性	条件付き耐性		
	物質	水		
	耐薬品性			
	物質	紫外線		
	耐薬品性	不安定		
	物質	オゾン		
	耐薬品性	不安定		

#### バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	下部	
カバー	カバー付き	上部ケーブル取り入れ口数	0	

作成日 05.11.2025 11:56:09 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	1	カバー設計	カバー付き
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	上部のサイドロッククラン プ
設計	高	 設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	ベースハウジング
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
内付スレッド	M 32	色(RAL)	RAL 7035
BG	8	Moduplug®に最適	はい
一般データ			
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	P65, 勘合状態	保護等級注記	本バージョンでのカバーの 保護等級:IP20
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性
寸法			
穴ピッチ長 A2	132 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	43 mm		57.5 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	84 mm
基準B1の高さ	5 mm		
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



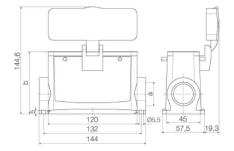



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 24B TOBO 1PG29G	バージョン
注文番号	1662020000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418540	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TOBO 1PG21G	バージョン
注文番号	<u>1662080000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190418601	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D TOBO 1PG29G	バージョン
種別 注文番号	HDC 64D TOBO 1PG29G 1662100000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
注文番号	1662100000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
注文番号 GTIN (EAN)	1662100000 4008190418625	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1662100000 4008190418625 1 ST	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1662100000 4008190418625 1 ST HDC 24B TOBO 1M32G	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 パージョン
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	1662100000 4008190418625 1 ST HDC 24B TOBO 1M32G 1787830000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

一般注文	デ	ータ
ハハエヘ	-	_

種別	HDC 24B TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	<u>1661860000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418397	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケープル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24B TSBO 1PG29G	バージョン
注文番号	<u>1661880000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418410	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケープル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TSBO 1PG21G	バージョン
注文番号	1661940000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418472	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 64D TSBO 1PG29G	バージョン
注文番号	<u>1661960000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190418496	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	<u>1786790000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204038	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケープル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 64D TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1786800000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248204045	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケープル取り入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 24B TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	<u>1787770000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205219	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24B TSBO 1M25G	バージョン
注文番号	1787780000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248205226	ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標
数量	1 ST	準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## 一般注文データ

種別 HDC 24B DODQ 2QB バージョン

注文番号 1009100000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ

GTIN (EAN) 4032248713844 ジング下部カバー, 上部のサイドロッククランプ, 標準

数量 1 ST