

## SM 27/18 MC NE RT


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

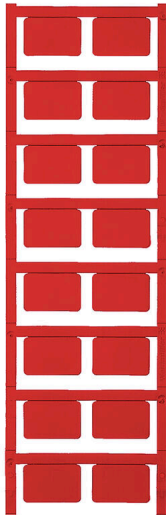

SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
  - 高価な標準タグを保管する必要はありません
  - PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
  - 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
  - ホルダーは、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

バージョン	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, SwitchMarkホルダー, 赤色
注文番号	<a href="#">1906110000</a>
種別	SM 27/18 MC NE RT
GTIN (EAN)	4032248528295
数量	80 items

## SM 27/18 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	1.39 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.008 kg CO2 eq.

## 一般データ

抵抗コード準拠の素材色	2
バージョン	プラグ接続可能
幅	27 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	赤色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Device markers
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	SwitchMarkホルダー


## 装置マーカー

ハロゲン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

図面

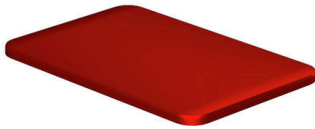

## SM 27/18 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます  
 カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ETO SM 27/18 TRANSPAR.	バージョン
注文番号	<a href="#">1720590002</a>	SwitchMark, 保護キャップ, 18 x 27 mm, 透明
GTIN (EAN)	4008190988005	
数量	10 ST	
種別	SM-H 27/18 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, アクセサリ, 48 x 27 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190343194	
数量	25 ST	