

## DEK 5/5 PLUS MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

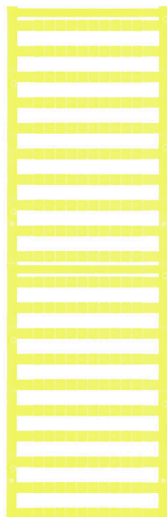

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">1907520000</a>                                    |
| 種別         | DEK 5/5 PLUS MC NE GE   |
| GTIN (EAN) | 4032248532100   |
| 数量         | 1000 items  |

## DEK 5/5 PLUS MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ   | 5 mm   | 高さ (インチ) | 0.1968 inch |
| 幅    | 5 mm   | 幅 (インチ)  | 0.1968 inch |
| 正味重量 | 0.07 g |          |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.001 kg CO2 eq. |

## 一般データ

|                 |   |
|-----------------|---|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 4   |
| 印刷の配置           | 水平および垂直   |
| 幅               | 5 mm  |
| UL 94 可燃性等級     | V-2   |
| 動作温度範囲、最大       | 100 °C  |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C  |
| 色               | 黄色  |
| ハロゲン            | いいえ   |
| 基本材質            | ポリアミド66   |
| 印刷文字            | 中立  |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard  |
| ラベリングフィールドのサイズ  | 5 x 5 mm  |
| 互換性を有するプリンター    | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MultiCard = Terminal marker   |
| 動作温度範囲          | -40...100 °C  |
| 用途/製造元          | Weidmueller   |

## コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P) 5.00 mm

## 分類

 
|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**DEK 5/5 PLUS MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図面

