

## BA RC ZPS2.5


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

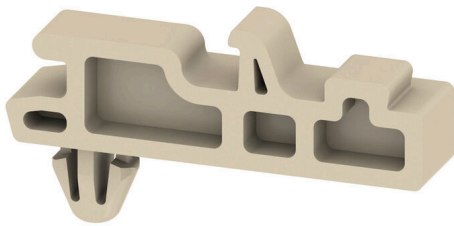

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, アクセサリ, 黄色, 5.1 mm
注文番号	<a href="#">1908560000</a>
種別	BA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248534241
数量	25 items

## BA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	12.77 mm	奥行き (インチ)	0.5028 inch
高さ	23.45 mm	高さ (インチ)	0.9232 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.2008 inch
正味重量	0.52 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
動作温度	-50 °C...	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	非搭載
------	-----

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	5.10 mm
--------------	---------

## 材料データ

基本材質	Wemid	絶縁材	Wemid
色	黄色	UL 94 可燃性等級	V-0

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
------	---------	---------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		