


ZPC 2.5 SW/GN/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

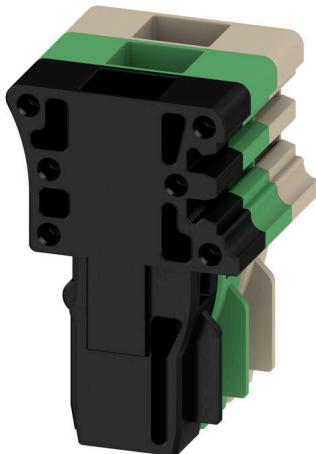

当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ、カップリング
注文番号	1915170000
種別	ZPC 2.5 SW/GN/DB
GTIN (EAN)	4032248546077
数量	100 items

ZPC 2.5 SW/GN/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	24.5 mm	奥行き (インチ)	0.9646 inch
高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.6299 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.2008 inch
正味重量	2.46 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	接続方向	上部
接続方式	耐張クランプ接続	接続数	1
クランプ範囲、最大	4 mm ²	クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小	0.13 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小	0.13 mm ²	配線接続断面、細径撓線、最小	0.13 mm ²
接続断面、撓線、最小	0.13 mm ²	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.13 mm ²

システム仕様

バージョン	プラグインコネクタ、プラグ接続可能	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1
PE 接続	いいえ		

全般

極数	1	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26		

材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	2.5 mm ²	定格電圧	500 V
公称電流	24 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W		

ZPC 2.5 SW/GN/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

追加の技術データ

取り付け方式 簪合仕様

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

ZPC 2.5 SW/GN/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	