


WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

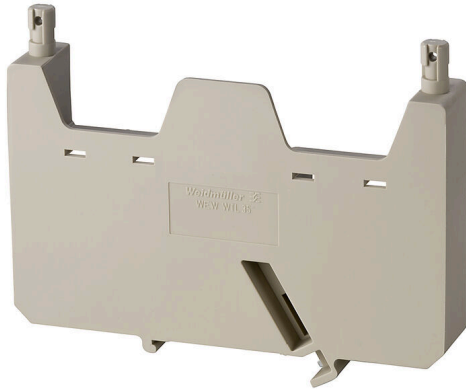

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Wモデルシリーズ, エンドブラケット |
| 注文番号 | 1925040000 |
| 種別 | WEW WTL 35 |
| GTIN (EAN) | 4032248566143 |
| 数量 | 10 items |

WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 79 mm | 奥行き (インチ) | 3.1102 inch |
| 高さ | 100 mm | 高さ (インチ) | 3.937 inch |
| 幅 | 18 mm | 幅 (インチ) | 0.7087 inch |
| 正味重量 | 27.1 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | |
|---------|-------|
| 取り付けレール | TS 35 |
|---------|-------|

全般

| | | | |
|---------|------|---------|-------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付けレール | TS 35 |
|---------|------|---------|-------|

寸法

| | |
|-------------|-------|
| TS 35 オフセット | 50 mm |
|-------------|-------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質 | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|----------------|---------------|--------|------|
| 設置アドバイス ロック | 直接実装 ねじ固定用 | 取り付け方式 | ねじ込み |
|----------------|---------------|--------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ETIM 10.0 | EC001041 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-02 | | |