

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, プラグハウジング, 上部ケーブル導入口, 側面ケーブル導入口, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">1927480000</a>
種別	HDC 40D TBU 2M32G CSS
GTIN (EAN)	4032248574568
数量	1 items

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

259 g

## 温度

制限温度

-40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	プラグハウジング, 上部ケーブル導入口, 側面ケーブル導入口
ロックシステム設計	下側のサイドロッククラブ	設計	高

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

設置サイズ	6	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
Moduplug®に最適	はい		

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	None	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態		

## 寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	93.3 mm	ハウジングBの高さ	76 mm

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 40D TBU 2M32G CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

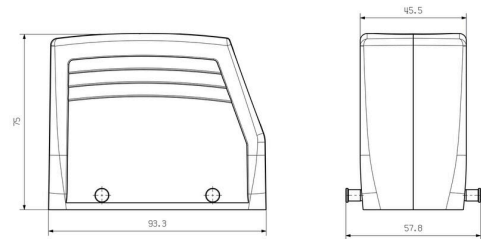

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1899980000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248520718	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656720000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190409739	口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788240000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248205776	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16B SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656730000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190409746	口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902970000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248592951	サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1902990000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248592968	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656830000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4008190409845	サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787120000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248204465	サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 40D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787110000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248204458	サイズ: M 32
数量	1 ST	

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 40D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656810000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ペー
GTIN (EAN)	4008190409821	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: PG 21
種別	HDC 40D SBU 2PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1656840000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ペー
GTIN (EAN)	4008190409852	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: PG 29

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16B ABU	バージョン
注文番号	<a href="#">1208600000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190881351	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, サイドロックランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	
種別	HDC 16B ABU N	バージョン
注文番号	<a href="#">2488590000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541526	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16B KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657270000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4008190410322	
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 40D KBU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787200000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4032248204540	
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 25
種別	HDC 40D KBU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787190000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4032248204533	
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 40D KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1657310000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4008190410360	
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 40D KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	<a href="#">1967670000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4032248670178	
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29

## HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16B DMDQ 2QB	バージョン
注文番号	<a href="#">1665270000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4008190421977	ジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: none

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M32 - MS 68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772240000</a>	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248129898	レート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	10 ST	IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ
種別	VG M32 - K 68	バージョン
注文番号	<a href="#">1772320000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248129980	トレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6