

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一部の用途では、差し込み式モジューラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジューラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Zシリーズ、フィードスルーブル端子、定格断面: 2.5 mm ² 、耐張クランプ接続、直接実装 |
| 注文番号 | 1935460000 |
| 種別 | ZT 2.5/3AN/1 GN |
| GTIN (EAN) | 4032248600090 |
| 数量 | 50 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2022-03-30T00:00:00+02:00 |
| 代替製品 | ZT 2.5/3AN/1 |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

寸法と重量

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ | 34.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.3583 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 35 mm | 高さ | 71.5 mm |
| 高さ (インチ) | 2.815 inch | 幅 | 5.1 mm |
| 幅 (インチ) | 0.2008 inch | 正味重量 | 8.66 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

CSA評価データ

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|--------|
| 電圧サイズC (cCSAus) | 300 V | 現在のサイズD (cCSAus) | 5 A |
| 導体断面積の最小 (cCSAusX) | 26 AWG | 電流サイズ C (cCSAus) | 20 A |
| 証明書番号 (cCSAus) | 154685-1460993 | 配線の最大断面 (cCSAusX) | 12 AWG |
| 電圧規模D (cCSAus) | 600 V | | |

UL評価データ

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus) | 12 AWG | 電圧サイズ D (cURus) | 600 V |
| 証明書番号 (cURus) | E60693 | コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 26 AWG |
| コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 26 AWG | 電圧サイズ C (cURus) | 300 V |
| 現在のサイズ C (cURus) | 20 A | 現在のサイズ D (cURus) | 5 A |
| コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 12 AWG | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|---|----------------------|--|------------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A2 | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 26 |
| 接続方向 | 上部 | 被覆剥き長さ | 10 mm |
| 接続方式 2 | プラグイン接続 | 接続方式 | 耐張クランプ接続 |
| 接続数 | 3 | クランプ範囲、最大 | 4 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.13 mm ² | 刃寸法 | 0.6 x 3.5 mm |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 12 | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm ² | 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm ² | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm ² | 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 |
| 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | | 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm ² | | | |
| 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | | | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------|----------------------|
| 配線接続断面、細径撲線、最小 | 0.13 mm ² | 接続断面、撲線、最小 | 0.13 mm ² |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm ² | 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.13 mm ² |
| クランプ用コンダクタ (追加接続) | | | |
| 接続種別、追加接続 | | プラグイン接続 | |
| システム仕様 | | | |
| バージョン | 2つの耐張クランプ接続 - プラグイン接続 (1個), プ ラグ接続可能 | 電位数 | 1 |
| レベル数 | 1 | レベルごとのクランプポイント数 | 3 |
| 層ごとの電位数 | 1 | 内部で交差接続されたレベル | いいえ |
| 取り付けレール | TS 35 | | |
| 全般 | | | |
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 26 | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 12 | 取り付けレール | TS 35 |
| 寸法 | | | |
| TS 35 オフセット | 47 mm | | |
| 材料データ | | | |
| 基本材質 | Wemid | 色 | 緑色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |
| 評価データ | | | |
| 定格断面 | 2.5 mm ² | クランプ支持 & 差し込み式システムの最 | 690 V |
| 定格 DC 電圧 | 500 V | 大電圧 | |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1.33 mΩ | 公称電流 | 24 A |
| | | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W |
| 追加の技術データ | | | |
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付け方式 | 嵌合仕様 |
| 分類 | | | |
| ETIM 7.0 | EC000897 | ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 | ETIM 10.0 | EC000897 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/2 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693800000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/3 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693810000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/4 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693820000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| 数量 | 60 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/5 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693830000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/6 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693840000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/7 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693850000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/8 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693860000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/9 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693870000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/10 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693880000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZQV 2.5N/20 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1909000000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| 数量 | 20 ST | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ZQV 2.5N/50 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1693890000 | Wモデルシリーズ, 短絡接続, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| 数量 | 5 ST | |

エンドプレートと分離プレート



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | ZAP/TW ZT2.5/3AN | バージョン |
| 注文番号 | 1816050000 | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248370627 | |
| 数量 | 50 ST | |

テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別 | ZTA ZT2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1827080000 | アクセサリ, テストアダプター, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZTA ZT2.5/ZA | バージョン |
| 注文番号 | 1847600000 | アクセサリ, テストアダプター, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| 数量 | 25 ST | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | ZVR ZP2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1816130000 | Zシリーズ、ロッキングクリップ、黄色、3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KOSF ZT2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1816150000 | Zシリーズ、コーディングパーツ、黄色、2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZZE ZP2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 1816140000 | Zシリーズ、ケーブル負荷解放部品、黄色、9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/1 | バージョン |
| 注文番号 | 1815190000 | Zシリーズ、プラグインコネクタ、ダークベージュ、直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | バージョン |
| 注文番号 | 1820570000 | Zシリーズ、プラグインコネクタ、緑色、直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/2 | バージョン |
| 注文番号 | 1815200000 | Zシリーズ、プラグインコネクタ、ダークベージュ、直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/3 | バージョン |
| 注文番号 | 1815210000 | Zシリーズ、プラグインコネクタ、ダークベージュ、直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1815220000 | Zシリーズ、プラグインコネクタ、ダークベージュ、直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1815230000 | Zシリーズ、プラグインコネクタ、ダークベージュ、直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/6 | バージョン |
| 注文番号 | 1815240000 | Zシリーズ、プラグインコネクタ、ダークベージュ、直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | |
| 数量 | 25 ST | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/7 | バージョン |
| 注文番号 | 1815250000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/8 | バージョン |
| 注文番号 | 1815260000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/9 | バージョン |
| 注文番号 | 1815270000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/10 | バージョン |
| 注文番号 | 1815280000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/11 | バージョン |
| 注文番号 | 1815290000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/12 | バージョン |
| 注文番号 | 1815300000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/13 | バージョン |
| 注文番号 | 1815310000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/14 | バージョン |
| 注文番号 | 1815320000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/15 | バージョン |
| 注文番号 | 1815330000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/16 | バージョン |
| 注文番号 | 1815340000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/17 | バージョン |
| 注文番号 | 1815350000 | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ダークベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ZP 2.5/1AN/QV/20 | バージョン |
| 注文番号 | 1815380000 | レールコンポーネント, プラグインコネクタ |
| GTIN (EAN) | 4032248370184 | |
| 数量 | 10 ST | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/5 MC SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1609810000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | 顧客の仕様に準拠 |
| 数量 | 200 ST | |

空白

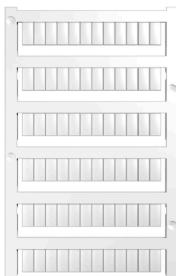

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | WS 10/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1635000000 | WS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 720 ST | |
| 種別 | ZS 10/5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1610000000 | ZS, 端子マーカー, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 480 ST | |

ZT 2.5/3AN/1 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

警告カバー



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | ZAD 9/4 | バージョン |
| 注文番号 | 1934160000 | Zシリーズ, カバー |
| GTIN (EAN) | 4032248590247 | |
| 数量 | 20 ST | |

プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別 | ZZE ZP2.5/4/K | バージョン |
| 注文番号 | 1059110000 | Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品 |
| GTIN (EAN) | 4032248840922 | |
| 数量 | 25 ST | |

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | BZT 1 WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805490000 | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| 数量 | 100 ST | |

ZT 2.5/3AN/1 GN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | BZT 1 ZA WS 10/5 | バージョン |
| 注文番号 | 1805520000 | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| 数量 | 100 ST | |

スクリュードライバー (マイナス用)

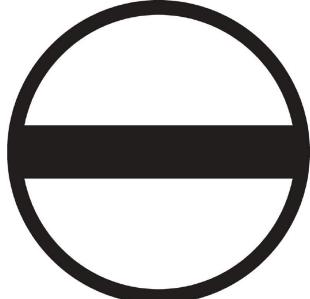

VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900. 各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | バージョン |
| 注文番号 | 2749610000 | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | mm |
| 数量 | 1 ST | |