


製品イメージ

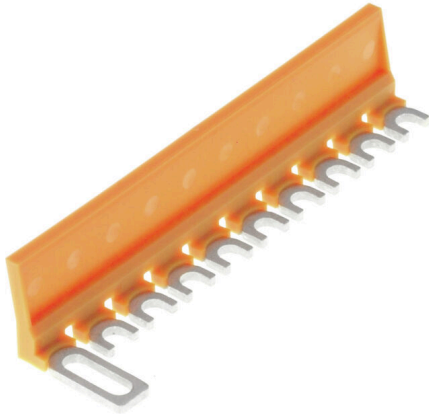

電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 渡り配線用スライダ, x 77.3
注文番号	1936180000
種別	WKS 2/10
GTIN (EAN)	4032248605910
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	16.1 mm	奥行き (インチ)	0.6339 inch
高さ	18.86 mm	高さ (インチ)	0.7425 inch
幅	77.3 mm	幅 (インチ)	3.0433 inch
正味重量	9.3 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	10	設置アドバイス	直接実装
動作温度範囲、最大	100 °C		

寸法

ピッチ (mm) (P)	7.90 mm
--------------	---------

材料データ

基本材質	ポリアミド66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	41 A
------	-------	------	------

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	クランプ

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		