

## KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れた IP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。

お客様がどのアプリケーションを計画していようと、ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なアルミニウム製エンクロージャーを提供できます。

Klippon® K の危険場所対応エンクロージャーは、ご要望に応じてご利用いただけます。

当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります：

- 次のふたつの表面仕上がりをご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上 (RAL 7001)
- クロロレン成形シールを標準装備 (シリコン成形シールはオプションで利用可能)
- 19 種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナスネジヘッド搭載の標準クロージャーステム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級：DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- ATEX、IECEX、cULus、DNV GL、および空エンクロージャー規格に準拠した、エンクロージャーの認証取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー

## 一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャー)、空エンクロージャー、アルミニウム製エンクロージャー、高さ: 70 mm, 幅: 165 mm, 深さ: 45 mm, 基本材質: アルミニウム AISi12, 粉体塗装, 織り目加工, シルバークレー
注文番号	<a href="#">1937900000</a>
種別	KLIPPON K3 VMQ RAL7001
GTIN (EAN)	4032248610129
数量	5 items

## KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E197061

## 寸法と重量

深さ	45 mm	奥行き (インチ)	1.7716 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	165 mm	幅 (インチ)	6.4961 inch
取付寸法 - 高さ	42 mm	取付寸法 - 幅	153 mm
正味重量	403.57 g		

## 温度

動作温度 -60 °C...135 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルグランド、上/下

M20	4	M12	6
M16	5		

## ケーブルグランド、右

M16	1	M12	1
-----	---	-----	---

## ケーブルグランド、左

M12	1	M16	1
-----	---	-----	---

## 一般的な情報

カバー素材厚み	3 mm	筐体素材厚	3.5 mm
動作温度、最大	135 °C	動作温度、最小	-60 °C
蓋付け	マイナスM4トルックスステンレスねじ	標準	EN 45545-2:2013
表面仕上	粉体塗装, 織り目加工	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
保護度合い	IP66, IP67, IP68	基本材質	アルミニウムAlSi12
シール材	シリコン	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
積分固定	ねじ穴M4	エンクロージャ付属品	孔4 mm
注: 保護等級	IP68 (t=72h, h=1m)	保護等級 (UL)	Type 4, Type 4X
蓋のねじ数	4	アクセス開口: 幅	158 mm
レールに合わせたアセンブリ解除	<a href="#">TS15 155 KLIPPON K3 CSS</a>	フランジプレート	いいえ

## KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

最大ペイロード	1.16 kg	蓋	はい
アクセス開口部：高さ	63 mm	使用範囲	プロセス業界, 輸送, 海洋工学, 包装業界, 港湾施設, 機械製造

## 垂直アセンブリ

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

## 水平アセンブリ

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22
-----------------------------	------

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2410 160412 001ISS03	認証書番号 (DNV)	TAE00002SM
承認条件	cULus, RMRS, DNV	証明書番号 (cULus)	E197061

## 分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		


KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

寸法図

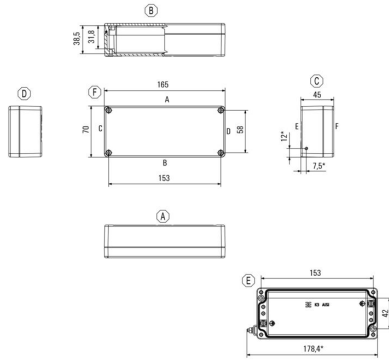

XX\* nur für 9528880000

## KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

種別	TS15 155 KLIPPON K3 CSS	バージョン	
注文番号	<a href="#">1910030000</a>	レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロム	
GTIN (EAN)	4032248536948	ムメッキ	
数量	1 ST		

## Klippon® K - 取り付けプレート



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

種別	MOPL K3 NT FE	バージョン	
注文番号	<a href="#">1899630000</a>	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 44 mm, 幅: 156 mm, 深さ: 3 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色	
GTIN (EAN)	4032248519613		
数量	1 ST		
種別	MOPL K3 N FE	バージョン	
注文番号	<a href="#">1898210000</a>	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 44 mm, 幅: 156 mm, 深さ: 3 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛メッキ, 亜鉛めっき, 銀色	
GTIN (EAN)	4032248516797		
数量	1 ST		

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン	
注文番号	<a href="#">1567480000</a>	バージョン	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491		
数量	100 ST		

## TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

種別	TS15X5 ST K3	バージョン	
注文番号	<a href="#">8000003885</a>	バージョン	レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛
GTIN (EAN)	4050118652512		メッキおよび不動態化
数量	20 ST		