

KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れた IP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。

お客様がどのアプリケーションを計画していくよりも、ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なアルミニウム製エンクロージャーを提供できます。

Klippon® K の危険場所対応エンクロージャーは、ご要望に応じてご利用いただけます。

当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります：

- 次のふたつの表面仕上がりご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上 (RAL 7001)
- クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形シールはオプションで利用可能)
- 19 種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナスネジヘッド搭載の標準クロージヤーシステム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級 : DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- ATEX、IECEx、cULus、DNV GL、および空エンクロージャー規格に準拠した、エンクロージャーの認証取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー

一般注文データ

バージョン	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 空エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 70 mm, 幅: 165 mm, 深さ: 45 mm, 基本材質: アルミニウムAlSi12, 粉体塗装, 織り目加工, シルバーグレー
注文番号	1937900000
種別	KLIPPON K3 VMQ RAL7001
GTIN (EAN)	4032248610129
数量	5 items

KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E197061

寸法と重量

深さ	45 mm
高さ	70 mm
幅	165 mm
取付寸法 - 高さ	42 mm
正味重量	403.57 g

奥行き (インチ)	1.7716 inch
高さ (インチ)	2.7559 inch
幅 (インチ)	6.4961 inch
取付寸法 - 幅	153 mm

温度

動作温度 -60 °C...135 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルランド、上/下

M20	4
M16	5

M12	6
-----	---

ケーブルランド、右

M16	1
M12	1

1

ケーブルランド、左

M12	1
M16	1

1

一般な情報

カバー素材厚み	3 mm
動作温度、最大	135 °C
蓋付け	マイナスM4トルクスス テンレスねじ
表面仕上	粉体塗装、織り目加工
保護度合い	IP66, IP67, IP68
シール材	シリコン
積分固定	ねじ穴M4
注：保護等級	IP68 (t=72h, h=1m)
蓋のねじ数	4
レールに合わせたアセンブリ解除	TS15 155 KLIPPON K3 CSS

筐体素材厚	3.5 mm
動作温度、最小	-60 °C
標準	EN 45545-2:2013
衝撃耐性	10 Jバージョン標準
基本材質	アルミニウムAlSi12
蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
エンクロージャ付属品	孔4 mm
保護等級 (UL)	Type 4, Type 4X
アクセス開口：幅	158 mm
フランジプレート	いいえ

KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

最大ペイロード	1.16 kg	蓋	はい
アクセス開口部：高さ	63 mm	使用範囲	プロセス業界, 輸送, 海洋工学, 包装業界, 港湾施設, 機械製造

垂直アセンブリ

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

水平アセンブリ

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22
-----------------------------	------

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2410 160412 001ISS03	認証書番号 (DNV)	TAE00002SM
承認条件	cULus, RMRS, DNV	証明書番号 (cULus)	E197061

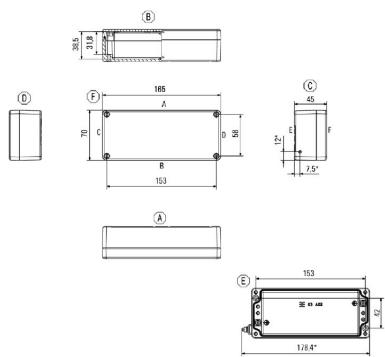
分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別	TS15 155 KLIPPON K3 CSS	バージョン
注文番号	1910030000	レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, 垂鉛めっき, クロムメッキ
GTIN (EAN)	4032248536948	
数量	1 ST	

Klippon® K - 取り付けプレート



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別	MOPL K3 NT FE	バージョン
注文番号	1899630000	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取
GTIN (EAN)	4032248519613	り付けプレート, 高さ: 44 mm, 幅: 156 mm, 深さ: 3 mm, 基本材質: スチール板、垂鉛メッキ、垂鉛めっき、銀色
数量	1 ST	
種別	MOPL K3 N FE	バージョン
注文番号	1898210000	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取
GTIN (EAN)	4032248516797	り付けプレート, 高さ: 44 mm, 幅: 156 mm, 深さ: 3 mm, 基本材質: スチール板、垂鉛メッキ、垂鉛めっき、銀色
数量	1 ST	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

KLIPPON K3 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	1567480000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ,ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 ST	

TS 15



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別	TS15X5 ST K3	バージョン
注文番号	8000003885	レール, TS 15, 幅: 155 mm, スロットなし, スチール, ガルバニ亜鉛
GTIN (EAN)	4050118652512	メッキおよび不動態化
数量	20 ST	