

**SAI-AU M12 SB 4THERMO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IP 20 から IP 67 への傾向、またはキャビネット搭載機器からキャビネット非搭載機器への傾向は、IP 67 I/O スレーブでその頂点に達します。これらのプラグアンドプレイソリューションでは、個別導体接続は完全に回避されます。これにより、時間を大幅に節約でき、個別導体の接続ミスを排除できます。現在、IP 67 バスモジュールは、センサーおよびアクチュエータ接続対応の最新ソリューションであり、コスト削減に最適です。

**一般注文データ**

バージョン	SAIアクティブ, サブバス
注文番号	<a href="#">1938720000</a>
種別	SAI-AU M12 SB 4THERMO
GTIN (EAN)	4032248612703
数量	1 items

## SAI-AU M12 SB 4THERMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E141197

## 寸法と重量

高さ	32 mm
幅	30 mm
正味重量	282 g

高さ (インチ)	1.2598 inch
幅 (インチ)	1.1811 inch

## 温度

保管温度 動作温度 0 °C...60 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6

## デジタル入力

診断適応 赤色

## デジタル出力

診断適応 赤色

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	5VA
証明書	CE, cULus

保護度合い	IP67
接地	< 200 g

## 接続

サブバスへの接続 (SUB-IN) 1x M8プラグ4極, Aコード化 サブバスへの接続 (SUB-OUT) 1 x M8メス4極, Aコード化

I/O接続 4 x M12メス, 5極Aコード化

## 電源電圧

制限 18 V DC ... 30 V DC

## 分類

ETIM 8.0	EC001601
ETIM 10.0	EC001601
ECCLASS 15.0	27-24-26-05

ETIM 9.0	EC001601
ECCLASS 14.0	27-24-26-05


## SAI-AU M12 SB 4THERMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白

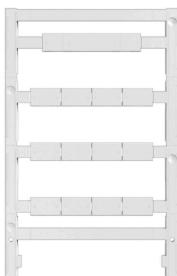

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoffなどのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
  - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
  - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1912130000</a>	ESG, デバイスマーカー x 13.5 mm, PA 66, 色: 透明, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4032248541164	
数量	5 ST	

## M12



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

## 一般注文データ

種別	SAI-SK-M12-UNI 2029	バージョン
注文番号	<a href="#">2330260000</a>	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248592067	
数量	20 ST	

## M8



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。

**SAI-AU M12 SB 4THERMO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**一般注文データ**

種別	SAI-SK M8	バージョン
注文番号	<a href="#">1802760000</a>	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248257379	
数量	50 ST	