


## KLIPPON K0 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

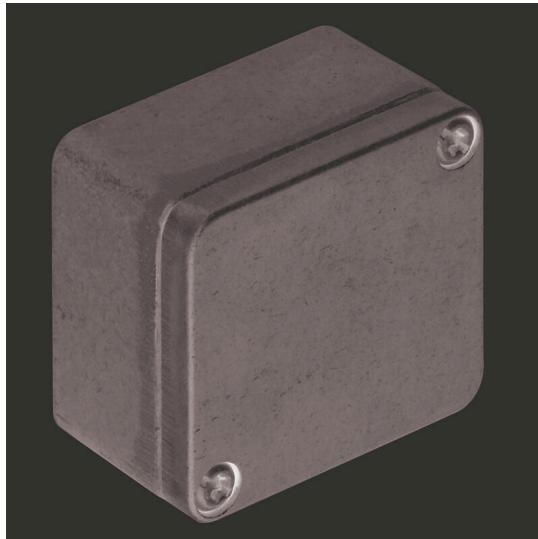

アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れた IP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。

お客様がどのアプリケーションを計画していくよりも、ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なアルミニウム製エンクロージャーを提供できます。

当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります：

- 次のふたつの表面仕上がりご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上 (RAL 7001)
- クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形シールはオプションで利用可能)
- 19 種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナスネジヘッド搭載の標準クロージャーシステム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級 : DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- cULus、DNV GL、および空エンクロージャーの規格に準拠した、エンクロージャー認可取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 空エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 45 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: アルミニウムAISI12, 未処理, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">1939760000</a>  |
| 種別         | KLIPPON K0 VMQ  |
| GTIN (EAN) | 4032248616091   |
| 数量         | 10 items  |

## KLIPPON K0 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E197061

## 寸法と重量

|           |        |           |             |
|-----------|--------|-----------|-------------|
| 深さ        | 30 mm  | 奥行き (インチ) | 1.1811 inch |
| 高さ        | 45 mm  | 高さ (インチ)  | 1.7716 inch |
| 幅         | 50 mm  | 幅 (インチ)   | 1.9685 inch |
| 取付寸法 - 高さ | 35 mm  | 取付寸法 - 幅  | 40 mm       |
| 正味重量      | 82.2 g |           |             |

## 温度

動作温度 -50 °C...135 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルランド、上/下

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

## ケーブルランド、右

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M16 | 1 | M12 | 1 |
|-----|---|-----|---|

## ケーブルランド、左

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

## 一般な情報

|          |  |              |                 |
|----------|--|--------------|-----------------|
| カバー素材厚み  | 2 mm                                       | 筐体素材厚        | 2.5 mm          |
| 動作温度、最大  | 135 °C                                     | 動作温度、最小      | -50 °C          |
| 蓋付け      | マイナスM4トルクスス<br>テンレスねじ                      | 標準           | EN 45545-2:2013 |
| 表面仕上     | 未処理  | 衝撃耐性         | 10 Jバージョン標準     |
| 保護度合い    | IP66, IP67, IP68                           | 基本材質         | アルミニウムAlSi12    |
| シール材     | シリコン                                       | 蓋ねじ用トルク      | 2.5 Nm          |
| 積分固定     | ねじ穴M3                                      | エンクロージャ付属品   | 孔4 mm           |
| 注 : 保護等級 | IP68 (t=72h, h=1m)                         | 保護等級 (UL)    | Type 4, Type 4X |
| 蓋のねじ数    | 2  | アクセス開口 : 幅   | 45 mm           |
| フランジプレート | いいえ  | 最大ペイロード      | 0.23 kg         |
| 蓋        | はい   | アクセス開口部 : 高さ | 40 mm           |
| 使用範囲     | プロセス業界, 輸送, 海洋工<br>学, 包装業界, 港湾施設, 機<br>械製造 |              |                 |

**KLIPPON K0 VMQ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**垂直アセンブリ**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 \* \*

**証明書番号の格納装置**

|                  |                              |             |            |
|------------------|------------------------------|-------------|------------|
| DoC LVD (適合宣言番号) | DE PS2410 160412<br>001ISS03 | 認証書番号 (DNV) | TAE00002SM |
|------------------|------------------------------|-------------|------------|

|      |                  |               |         |
|------|------------------|---------------|---------|
| 承認条件 | cULus, RMRS, DNV | 証明書番号 (cULus) | E197061 |
|------|------------------|---------------|---------|

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |


## KLIPPON K0 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 寸法図

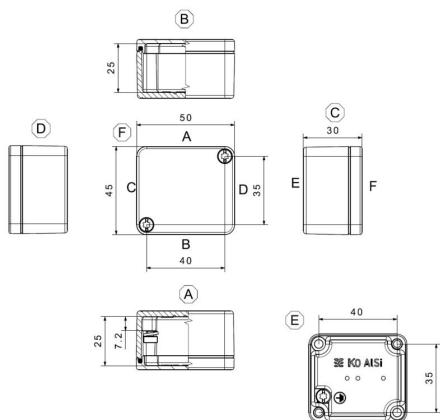

## KLIPPON K0 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別         | FKSC M4X6 D8/SW2           | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">1567480000</a> | SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491              |                                 |
| 数量         | 100 ST                     |                                 |