

## SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	保護対象コンポーネントアセンブリ, SAIアクティブ, アクセサリ, センサ/アクチュエータプラグインコネクタ
注文番号	<a href="#">1955340000</a>
種別	SAIEND CAN M8 4P
GTIN (EAN)	403224863382 1
数量	1 items

## SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 5 g

## 温度

保管温度 動作温度 -25 °C...85 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## ケーブルの技術仕様

極数 4

## 一般的な技術データ

接続スレッド M8 バージョン ピン、ストレート

保護度合い IP67 プラギング回数  $\geq 100$

汚染度 3

## 分類

ETIM 8.0 EC000448 ETIM 9.0 EC000448

ETIM 10.0 EC000448 ECLASS 14.0 19-07-04-03

ECLASS 15.0 19-07-04-03


SAIEND CAN M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

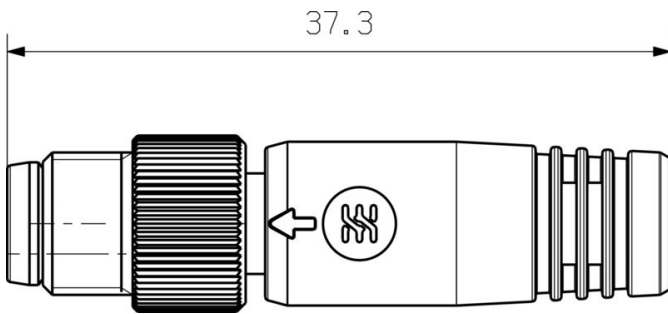

極スキーム

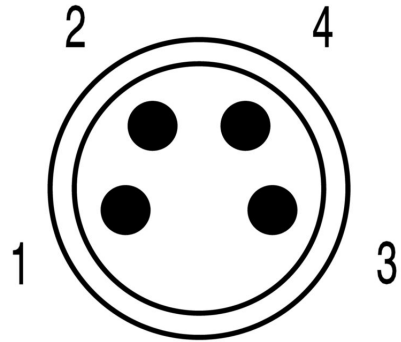

配線図

